




关于显示器的安装方法


MISUMI提供的显示器产品支持嵌入式安装和VESA孔支架安装两种安装方式。
下面分别对两种安装方式进行简单介绍。

嵌入式安装

①将显示器嵌入到需要安装显示器的面板孔内。

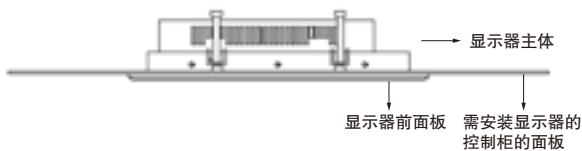


②通过附件中的挂钩螺钉组件将显示器紧固到面板上。

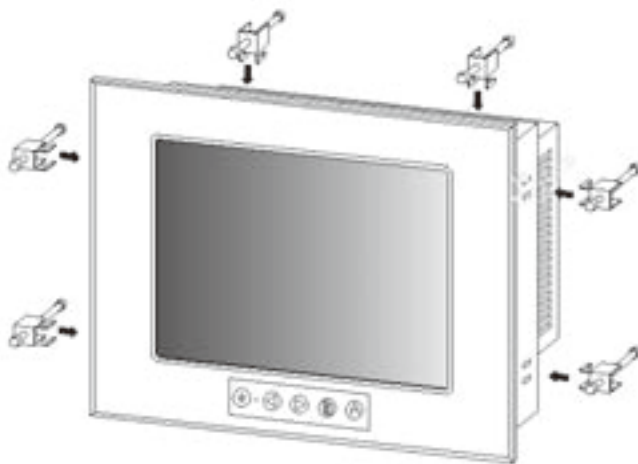

*FADP-121产品附件中有6个挂钩螺钉组件，FADP-084，FADP-104产品附件中有4个挂钩螺钉组件。

③嵌入式安装完成。

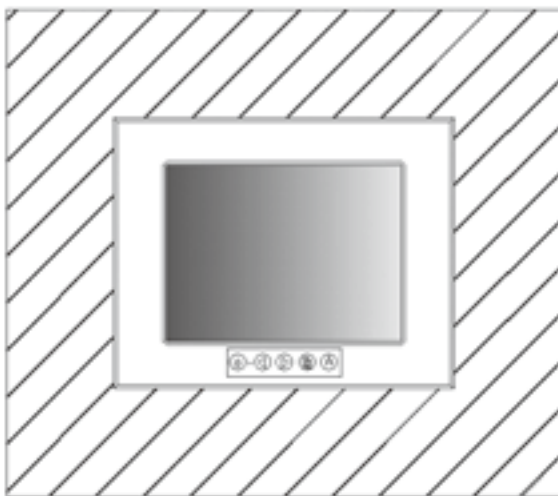

index

产品目录

交易指南

电缆

圆形连接器
(线束)

矩形连接器
(线束)

尼龙连接器

机器设备线束

端子台

压接端子

固定部件·
铁氧体磁环

软管·线槽·
保护管

LAN线缆

测量通信线束

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

开关按钮·
蜂鸣器

开关电源·
保险丝

AC/DC风扇

多层信号灯·
旋转报警灯

变压器

键盘·鼠标

显示器·
显示器支架

箱体

技术资料

索引

关于显示器的安装方法

VESA孔支架安装

①利用显示器附件的壁挂式安装中螺钉将支架主体固定到显示器的背部。(显示器背部的开孔一般有两种尺寸,分别为VESA75和VESA100。支架主体的开孔也与此对应,分别为VESA75和VESA100。)

注① 8.4寸显示器产品FADP-084背部面积较小,仅开有孔距为75mm×75mm的VESA75孔。

注② 关于VESA75和VESA100请参考**4120**页说明。



* MISUMI提供的液晶显示器产品背部VESA孔的最大可旋入深度为6mm。旋入螺钉之前请务必先确认螺钉的长度,以免旋入过深伤及显示器的基板。

②将装有支架主体的显示器自上而下插入事先安装在墙面上的支架底座中。



③用六角扳手如下图所示进行固定,并安装支架产品附带的防脱落螺钉或自行购买锁具将支架主体和支架底座牢牢固定在一起后,完成安装。

