

RoHS

2D CAD  
可从网页下载

DIN  
导轨

Delivery  
交货期

**特长** 搭载32个TE制OJE-SS-124HM继电器

- 电源指示、动作指示LED(绿)。
- 带独立整流回路,输入时无正负极限制。
- 适用于DIN导轨安装。



注意  
· 整个模组需要在24V和0V端子台加入相应的直流24V电源才可以正常工作。

<b>1台起接受订购!</b>	
<b>发货日期</b>	
1~4台	次日(当日)
5台~	另定
17:00前订购的库存品可当日发货。	
库存品	
<b>型号</b>	
MUM-32P-24-10A	

Order  
订货范例

**关联产品**  
MIL连接器线束  
▶2047页

**M**材质


主体	尼龙(UL94-V0)
盖板	PC(UL94-V2)
电路板	FR-4(UL94-V0)

**规格**

继电器规格	1a/10A/24V DC
测试电压	0.5KV, 50HZ, 1min
阻抗	1000MΩ, DC 500V
使用温度范围	-20℃~+50℃
使用电线范围	AWG 22~14
线圈电压	5~48V DC
线圈功率	200mW
输出负载电压	30V DC /240V AC
输出负载电流	10A

**尺寸图**

(单位: mm)

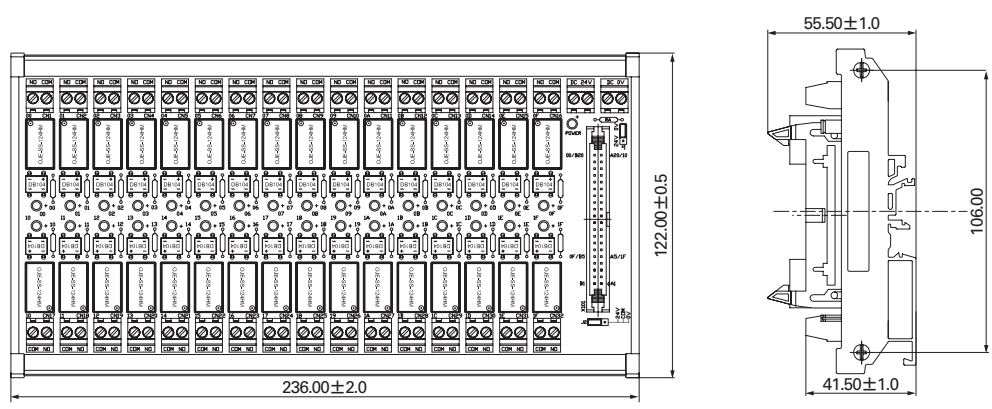

**即时报价** 询价请详参 0208  
 Web报价 1 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com  
 2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn  
 3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	位数	继电器 额定电压	继电器 额定电流	单价折扣率			
				1~9台	10~19台	20~29台	30台以上
MUM-32P-24-10A	32	24V	10A	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定

