

RoHS



YME30C-S1C3NAN-R



YME30C-S3C3YAN-R

2D CAD
可从网页下载

IP40

IP65

CE

CCC

Delivery
交货期

特长

$\phi 30$ 无LED急停按钮

- 除常用的红色外, 还备有黄色和绿色产品。
- 根据使用场所, 可选择IP40或IP65防护等级产品。
- 分离型触头, 使用方便。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个

次日(当日)

6个~

另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

即时报价 询价请详参
0208Web
报价Email
报价FAX
报价Order
订货范例

型号

YME30C-S1C3NAN-R

单价

单价折扣率

1~9个

10~19个

20~29个

30个以上

标准单价

8.0
折起7.5
折起

另定

规格表


型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	操作方式	箭头颜色	触头结构	接线方式	防护等级		
YME30C-S1C3NAN-R	R 红	$\phi 30$	$\phi 40$	1NO	按下锁定 右旋复位	-	分离	螺丝固定	IP65		
YME30C-S3C3NAN-R				1NO1NC							
YME30C-S6C3NAN-R				2NC							
YME30C-S3C3YAN-R	R 红			1NO1NC		白				M3.5 螺钉端子	IP40
YME30C-S3C3YAN-G	G 绿										
YME30C-S3C3YAN-Y	Y 黄										

详细规格

型号	额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	抗震动	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)		
								机械	电气	操作环境
YME30C-S1C3NAN-R YME30C-S3C3NAN-R YME30C-S6C3NAN-R	AC600V	10A	$-25^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$	10~2000Hz · 1mm · 15g	AC-15 DC-13	220V	6A	30	60	操作频率 1200次/h(电气) 120次/h(机械)
380V						4A	30	60		
110V						1A	30	25		
YME30C-S3C3YAN-R YME30C-S3C3YAN-G YME30C-S3C3YAN-Y	AC660V	10A	$-25^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$	50Hz · 1mm · 10g	AC-15 DC-13	380V	1.8A	20	5	操作力 800~2200gf
220V						3A	20	5		
110V						1.1A	20	5		
						24V	4A	20	5	

分离方法

*以YME22C-S3CC5NBN-R产品为例

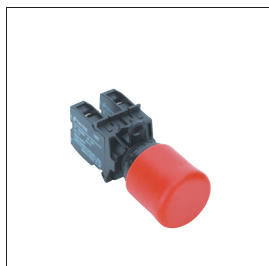

需拆卸的急停按钮



用螺丝刀上翘起



钮头顺利分离

