

IP40 CE CCC

Delivery 交货期

**特长**  $\phi 30$ 无LED按钮开关  
 ●红、绿、黄三色可选。  
 ●分离型触头，使用方便。

<b>1个起接受订购!</b>	
<b>发货日期</b>	
1~5个	<b>次日</b> (当日)
6个~	<b>另定</b>
17:00前订购的库存品可当日发货。	
库存品	
型号	
YMP30C-NMM1-S3C4-R	

Order 订货范例

开关按钮·指示灯  
 Switches·Indicators

急停按钮  
 按钮  
 选择开关  
 钥匙开关  
 指示灯  
 金属指示灯  
 金属按钮  
 滑动开关  
 拨动开关  
 船型开关  
 波段开关  
 脚踏开关  
 其它开关

**即时报价** 询价请详参 0208 Web报价 米思米报价 百度一下 <http://cn.misumi-ec.com> E-mail报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn) Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	操作部类型	触头结构	接线方式	防护等级	单价折扣率			
									1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YMP30C-NMM1-S3C4-R	R 红	$\phi 30$	$\phi 40$	1N01NC	自复式	分离	M3.5 螺钉端子	IP40	标准 单价	<b>8.0</b> 折起	<b>7.5</b> 折起	另定
YMP30C-NMM1-S3C4-G	G 绿											
YMP30C-NMM1-S3C4-Y	Y 黄											
YMP30C-NAM1-S3C4-R	R 红											
YMP30C-NAM1-S3C4-G	G 绿											
YMP30C-NAM1-S3C4-Y	Y 黄		$\phi 38$		自锁式							
YMP30C-NMM1-S3C5-R	R 红											
YMP30C-NMM1-S3C5-G	G 绿											
YMP30C-NAM1-S3C5-R	R 红											
YMP30C-NAM1-S3C5-G	G 绿											


### 详细规格

额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)		重量	
							机械(注1)	电气		
AC660V	10A	-25℃~+55℃	100M $\Omega$ 以上	AC-15	500V	1.4A	100(50)	5	54~57g	
					380V	1.8A				
					220V	3A				
					DC-13	110V				1.1A
						48V				2A
						24V				4A

注1: 自复式机械寿命为100万次, 自锁式机械寿命为50万次。

自复式定义:  
按钮按下, 手指放开后迅速恢复原样

自锁式定义:  
按钮按下后, 手指放开按钮仍不恢复原样, 除非再按

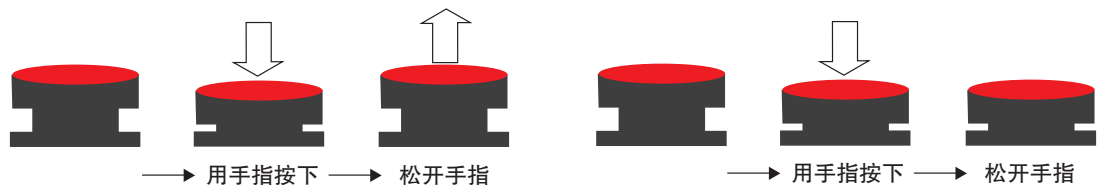

2013.11  
 ▼  
 2014.10

1069

**关联产品**

<p>开关盒 铝制标准盒</p> <p>P.1169</p>	<p>开关盒 钢制标准盒</p> <p>P.1172</p>	<p>开关盒 <math>\phi 30</math>塑料制开关盒</p> <p>P.1176</p>
------------------------------------	------------------------------------	---

