




RoHS

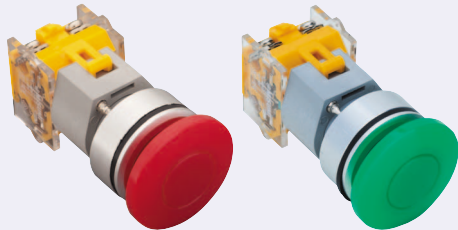

YMP30C-LMM1-S3C5-R-AD24 YMP30C-LAM1-S3C5-G-AD24



IP40 CE CCC

Delivery 交货期

- 特长** $\phi 30$ 带LED按钮开关
- LED额定电压AC/DC24V。
 - 红、绿二色可选。
 - 分离型触头，使用方便。

1个起接受订购!	
发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。



即时报价 询价请详参 0208



库存品



Order 订货范例

型号
YMP30C-LMM1-S3C5-R-AD24

单价	单价折扣率		
1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定

规格表

型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	操作部类型	触头结构	接线方式	防护等级
YMP30C-LMM1-S3C5-R-AD24	R 红	$\phi 30$	$\phi 38$	1NO1NC	自复式	分离	M3.5 螺钉端子	IP40
YMP30C-LMM1-S3C5-G-AD24	G 绿				自锁式			
YMP30C-LAM1-S3C5-R-AD24	R 红				自锁式			
YMP30C-LAM1-S3C5-G-AD24	G 绿				自锁式			


详细规格

额定绝缘电压	LED额定值	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)			
								机械(注1)	电气	操作环境	
AC660V	AC/DC24V	10A	-25℃~+55℃	100M Ω 以上	AC-15	380V	1.8A	100(50)	5	800~2200gf	
						220V	3A	100(50)	5		
						DC-13	110V	1.1A	100(50)		5
							24V	4A	100(50)		5

注1: 自复式机械寿命为100万次, 自锁式机械寿命为50万次。


尺寸图

(单位: mm)

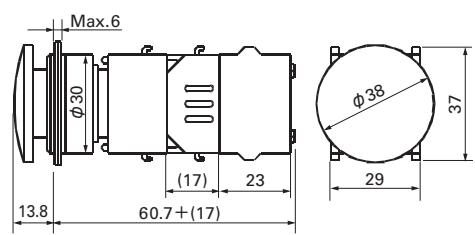

面板加工图

(单位: mm)

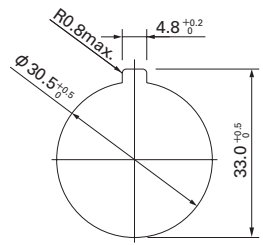

端子排列

