


1个起售

库存

RoHS

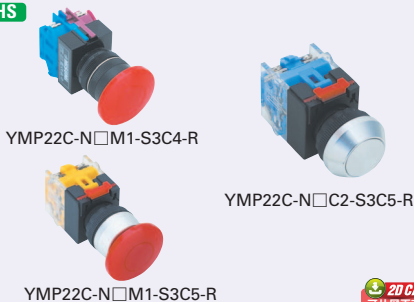

特长 $\phi 22$ 无LED按钮开关
●红、绿、黄三色可选。
●分离型触头，使用方便。

IP40 CE CCC

Delivery 交货期

1个起接受订购!	
发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定
17:00前订购的库存品可当日发货。	
库存品	
型号	
YMP22C-NMM1-S3C4-R	

Order 订货范例



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 1 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	触点构成	操作部类型	形状	触头结构	接线方式	防护等级	单价				单价折扣率			
										1~9个	10~19个	20~29个	30个以上	10~19个	20~29个	30个以上	30个以上
YMP22C-NMM1-S3C4-R	R 红	$\phi 22$	$\phi 40$	1NO1NC	自复式	蘑菇头形	分离	M3.5 螺钉端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定				
YMP22C-NMM1-S3C4-G	G 绿																
YMP22C-NMM1-S3C4-Y	Y 黄																
YMP22C-NAM1-S3C4-R	R 红																
YMP22C-NAM1-S3C4-G	G 绿																
YMP22C-NAM1-S3C4-Y	Y 黄																
YMP22C-NMM1-S3C5-R	R 红		$\phi 38$	自复式	自锁式	圆平形											
YMP22C-NMM1-S3C5-G	G 绿																
YMP22C-NAM1-S3C5-R	R 红																
YMP22C-NAM1-S3C5-G	G 绿																
YMP22C-NMM2-S3C5-R	R外围 (金属)						$\phi 31$	自锁式									
YMP22C-NAC2-S3C5-R	(金属)																


详细规格

额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)		
							机械(注1)	电气	操作环境
AC500V	10A	-25℃~+55℃	100M Ω 以上	AC-15	380V	1.8A	100(50)	5	操作力 800~2200gf
					220V	3A	100(50)	5	
					110V	1.1A	100(50)	5	
					24V	4A	100(50)	5	

注1: 自复式机械寿命为100万次, 自锁式机械寿命为50万次。

自复式定义:
按钮按下, 手指放开后迅速恢复原样

自锁式定义:
按钮按下后, 手指放开按钮仍不恢复原样, 除非再按

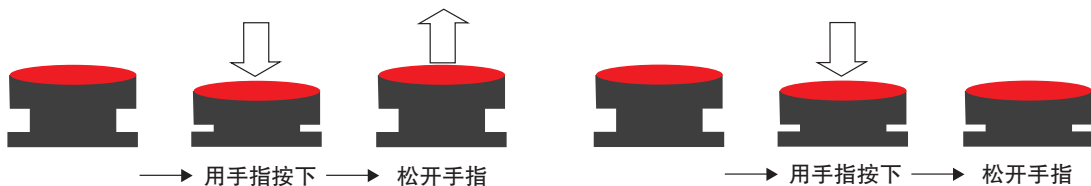

开关盒
铝制标准盒
P.1169

开关盒
钢制标准盒
P.1172

开关盒
 $\phi 22$ 塑料制开关盒
P.1175

