



开关按钮·指示灯
蜂鸣器·开关盒
Switches·Indicators



YMP22C-L□M1-S3C5-R-AD24



- 特长** $\phi 22$ 带LED按钮开关
- LED额定电压AC/DC24V。
 - 红、绿二色可选。
 - 分离型触头，使用方便。

1个起接受订购!	
发货日期	
1~5个	次日 (当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order 订货范例	型号
	YMP22C-LMM1-S3C5-R-AD24

即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 | Email 报价 | FAX 报价

单价	单价折扣率		
1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定

规格表


型号	颜色	安装孔尺寸	操作部尺寸	形状	触点构成	操作部类型	触头结构	接线方式	防护等级
YMP22C-LMM1-S3C5-R-AD24	R 红	$\phi 22$	$\phi 38$	蘑菇头形	1NO1NC	自复式	分离	M3.5 螺钉端子	IP40
YMP22C-LMM1-S3C5-G-AD24	G 绿					自锁式			
YMP22C-LAM1-S3C5-R-AD24	R 红								
YMP22C-LAM1-S3C5-G-AD24	G 绿								

详细规格

型号	额定绝缘电压	LED额定值	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	额定工作电流	耐久性(万次以上)			
									机械	电气	操作环境	
自复式	AC500V	AC/DC24V	10A	-25℃~+55℃	100M Ω 以上	AC-15	380V	1.8A	100	5	操作力 800~2200gf	
220V							3A	100	5			
自锁式							DC-13	110V	1.1A	50		5
24V								4A	50	5		


尺寸图

(单位: mm)

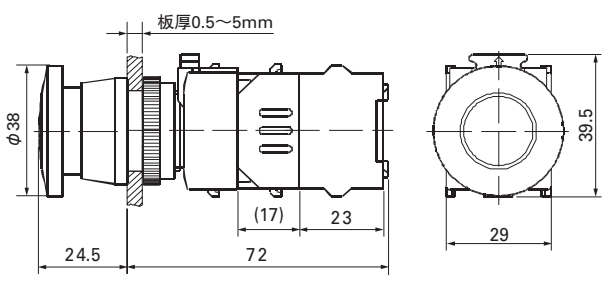


面板加工图

(单位: mm)

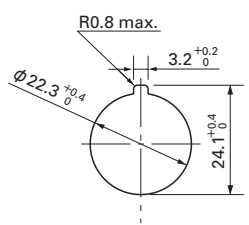

端子排列

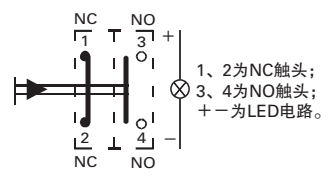

1、2为NC触头；
3、4为NO触头；
+-为LED电路。

2013.11
▼
2014.10