





RoHS

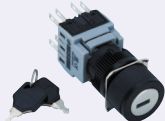


YMK16C-C3M-S7AN-KM



YMK16C-C3M-S7BN-KM

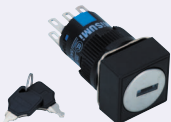


YMK16C-S3M-S7AN-KM

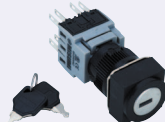

YMK16C-S3M-S7BN-KM



YMK16C-R3M-S7AN-KM

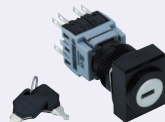

YMK16C-R3M-S7BN-KM

2D CAD  
可从网页下载

**特长**  $\phi 16$ 无LED钥匙开关

- 一体式和分离式2种触头结构。



注意

- 同系列产品的钥匙可通用。

Order  
订货范例

1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日 (当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

型号

YMK16C-C2M-S3AN-KR



即时报价

询价请详参  
0208Web报价  
24小时米思米报价  
http://cn.misumi-ec.com2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn  
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	安装孔尺寸	形状	动作描述	动作功能	触点构成	触头结构	接线方式	键位方向	单价						
									1~9个	10~19个	20~29个	30个以上			
YMK16C-C2M-S3AN-KR	$\phi 16$	圆形	左	二位置 90度 转动保持 反转复位	1NO1NC	一体	焊接端子	右侧拔出	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定			
YMK16C-S2M-S3AN-KR		正方形													
YMK16C-R2M-S3AN-KR		长方形													
YMK16C-C3M-S7AN-KM		圆形	左	三位置 45度 转动保持 反转复位	2NO2NC								分离	焊接座	中间拔出
YMK16C-S3M-S7AN-KM		正方形													
YMK16C-R3M-S7AN-KM		长方形													
YMK16C-C2M-S3BN-KR		圆形	左	二位置 90度 转动保持 反转复位	1NO1NC	分离	焊接座	右侧拔出							
YMK16C-S2M-S3BN-KR		正方形													
YMK16C-R2M-S3BN-KR		长方形													
YMK16C-C3M-S7BN-KM		圆形	中	三位置 90度 转动保持 反转复位	2NO2NC								分离	焊接座	中间拔出
YMK16C-S3M-S7BN-KM		正方形													
YMK16C-R3M-S7BN-KM		长方形	左	右											

## 详细规格

型号	额定绝缘电压	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	额定工作电流 (注1)	耐久性 (万次以上)	
								机械	电气
YMK16C-*2M-S3AN-KR YMK16C-*3M-S7AN-KM YMK16C-*2M-S3BN-KR YMK16C-*3M-S7BN-KM	AC250V	5A	-25°C~+55°C	100M $\Omega$ 以上	DC-13	24V	1A(5A)	50	5

注1: YMK16C-\*2M-S3BNY-2与YMK16C-\*3M-S7BNY-2的额定工作电流为5A。



开关盒 铝制小型盒



P.1171

开关盒 钢制中型盒



P.1173

开关盒  $\phi 16$ 塑料制开关盒

P.1174

