



RoHS



YML30C-C3AD24L4C-G

YML30C-C3AD24B6C-R



IP40 CE CCC

Delivery 交货期

**特长** 大型LED指示灯

- LED额定电压AC/DC24V。
- 分离型触头，使用方便。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日 (当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order 订货范例

型号  
YML22C-C2AD24L3CP-R



**即时报价** 询价请详参 0208

1 Web报价

米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)  
3 Fax报价 | 021-6710-8687


型号	颜色	安装孔尺寸	形状	触头结构	接线方式	防护等级	单价折扣率			
							1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
YML30C-C3AD24L4C-R	红	$\phi 30$	圆球形	分离	M3.5 螺钉 端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
YML30C-C3AD24L4C-G	绿									
YML30C-C3AD24L4C-Y	黄									
YML30C-C3AD24L4C-B	蓝									
YML30C-C3AD24B6C-R	红		闪光型							

详细规格

额定绝缘电压	指示灯额定电压	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定工作电压	LED寿命	耐电压 AC1分钟 (V)		
							带电部与地线之间	带电部与非带电部之间	重量约 (g)
AC660V	AC/DC24V	-25°C~+55°C	100M $\Omega$ 以上	DC-13	DC24V	40000h	3000	-	22

尺寸图

(单位: mm)

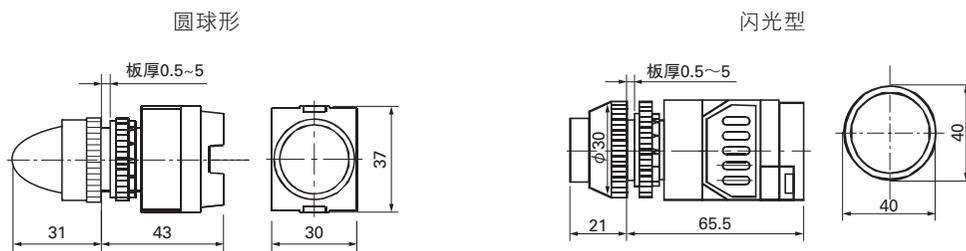

面板加工图

(单位: mm)

