



RoHS



IP40 CE CCC

Delivery 交货期

### 特长 中型LED指示灯

- LED额定电压AC/DC24V。
- 一体式设计，经济实用。

1个起接受订购!

发货日期

1~5个	次日 (当日)
6个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

类型	颜色
YML22C-C1AD24L3C	R
型号	
YML22C-C1AD24L3C-R	



## 即时报价

询价请详参 0208

## Web报价

米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn)  
3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	颜色	形状 (请参考图纸与照片)	安装孔 尺寸	触头 结构	接线方式	防护等级	单价				单价折扣率
							1~9个	10~19个	20~29个	30个以上	
YML22C-C1AD24L3C	R 红 G 绿 Y 黄 B 蓝	超短平圆形	$\phi 22$	一体	M3.5 螺钉 端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定	
YML22C-C2AD24L3C		超短润圆形									
YML22C-C4AD24L3C		超短齿圆形									
YML22C-C5AD24L3C		超短梯形 (电容式)									
YML22C-C5AD2HL5C		梯形(电容式)									
YML22C-C3AD24L5C		平圆形									
YML22C-C2AD24L5C		润圆形									
YML22C-C4AD24L5C		齿圆形									
YML22C-C5AD24L5C		梯形(电容式)									
YML22C-C4AD2HL3C		齿圆形(电容式)									
YML22C-C3AD24L4C	R 红 G 绿 Y 黄 W 白	圆球形	$\phi 22$	一体	M3.5 螺钉 端子	IP40	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定	
YML22C-C2AD24L3CP		超短润圆形									
YML22C-C2AD24L5C		RG 双色									双色信号润圆形
YML22C-C3AD24B6C		R 红									闪光平圆形
YML22C-C1AD24B5C	闪光圆球形										


## 详细规格

型号	额定绝缘 电压	指示灯 额定电压	使用环境	绝缘电阻	使用类别	额定 工作 电压	LED寿命	耐电压 AC1分钟 (V)		
								带电部与 地线之间	带电部与 非常带电部 之间	重量约 (g)
YML22C-C*AD24L3C-* YML22C-C*AD24L4C-* YML22C-C*AD24L5C-* YML22C-C2AD24L5C-RG	AC250V	AC/DC24V	-25℃~+55℃	100M $\Omega$ 以上	DC-13	DC24V	30000h	2000	-	7~8
YML22C-C*AD24B*C-R	AC250V	AC/DC24V	-25℃~+60℃	200M $\Omega$ 以上	DC-13	DC24V	40000h	2500	-	22
YML22C-C5AD2HL5C-* YML22C-C4AD2HL3C-*	AC250V	AC/DC220V	-25℃~+55℃	100M $\Omega$ 以上	DC-13	DC220V	30000h	2000	-	7~8
YML22C-C2AD24L3CP-*	AC250V	AC/DC24V	-25℃~+60℃	2M $\Omega$ 以上	DC-13	DC24V	50000h	2500	-	16


■ 尺寸图

(单位: mm)


YML22C-C1AD24L3C-\*

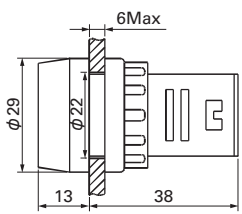


YML22C-C3AD24L4C-\*  
YML22C-C3AD24L5C-\*

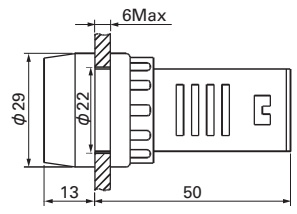


YML22C-C4AD24L5C-\*

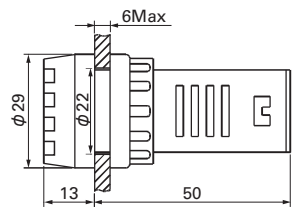


YML22C-C2AD24L3C-\*

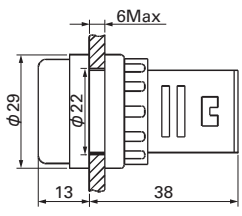


YML22C-C2AD24L3CP

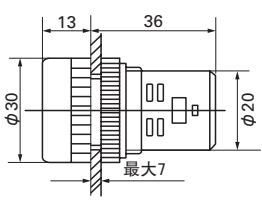


YML22C-C4AD2HL3C-\*  
YML22C-C4AD24L3C-\*

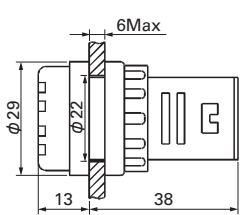


YML22C-C2AD24L5C-\*

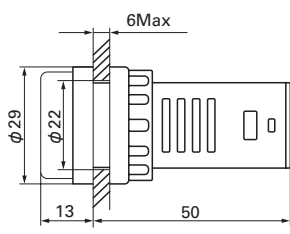


YML22C-C5AD24L3C-\*

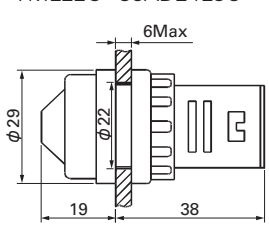


YML22C-C5AD24L5C-\*  
YML22C-C5AD2HL5C-\*

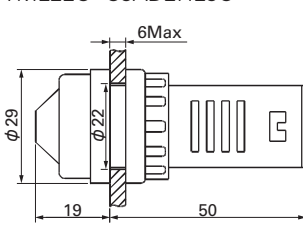

YML22C-C3AD24B6C-R

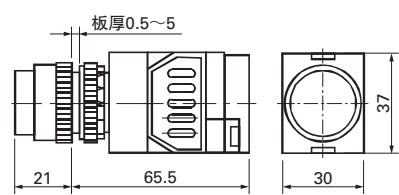


YML22C-C1AD24B5C-R

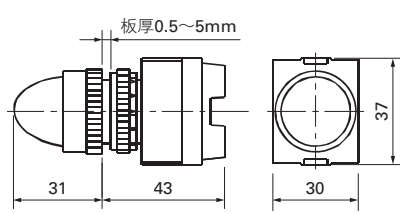


■ 面板加工图

(单位: mm)

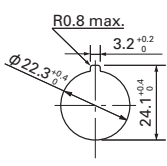


■ 内部电路图

单色

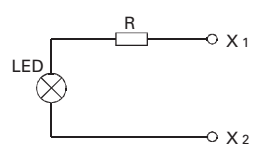

双色

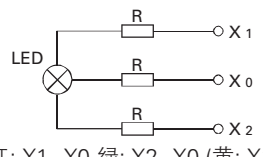

红: X1-X0 绿: X2-X0 (黄: X1-X2)

产品目录  
交易指南

- 继电器
- 开关按钮 · 开关盒 · 指示灯 · 蜂鸣器
- 多层信号灯 · 旋转报警灯
- LED灯
- 开关电源 · 噪音滤波器 · 变压器
- 电路保护器 · 保险丝
- 测量仪表
- AC/DC风扇
- 连接器线束
- 机器设备线束
- 测量通信线束
- LAN线缆 · 光纤
- 连接器
- 压着端子 · 测试用端子
- 端子台
- 电缆
- 保护管 · 软管 · 线槽
- 固定部件
- AC电源线 · 接插件
- 电源排插
- 配线工具
- 箱体
- 检测探头 · 镜头 · 附件
- 显示器 · 显示器支架
- 扩展卡
- 键盘 · 鼠标 · 周边产品
- 技术资料索引