




开关按钮·指示灯  
蜂鸣器·开关盒  
Switches · Indicators

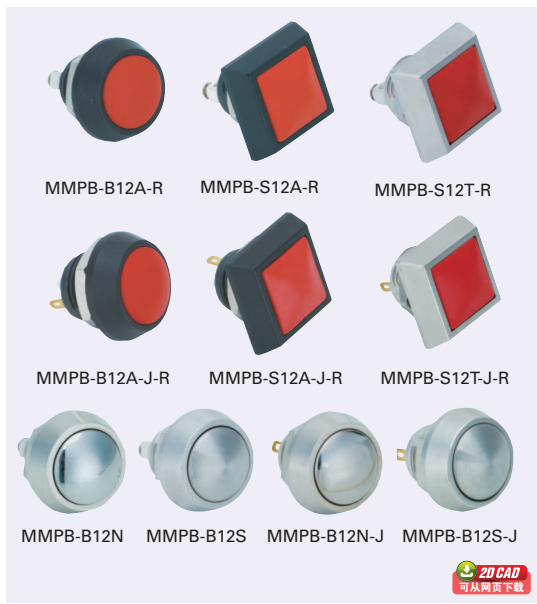

IP40 CE CCC

Delivery 交货期

**特长**  $\phi 12$ 无LED金属按钮  
●有螺钉端子和焊接2种接线方式。

<b>1个起接受订购!</b>	
<b>发货日期</b>	
1~5个	<b>次日</b> (当日)
6个~	<b>另定</b>

17:00前订购的库存品可当日发货。



类型	颜色
MMPB-B12A	R
↓	
型号	
MMPB-B12A-R	

急停按钮  
按钮  
选择开关  
钥匙开关  
指示灯  
金属指示灯  
金属按钮

**即时报价** 询价请详参 0208 **Web报价** 米思米报价 <http://cn.misumi-ec.com> **E-mail报价** | [elcs@misumi.sh.cn](mailto:elcs@misumi.sh.cn) **Fax报价** | 021-6710-8687

类型	颜色	形状	边缘颜色	接线方式	触点构成	操作部类型	安装孔尺寸	防护等级	单价折扣率			
									1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
MMPB-B12A	R 红 G 绿 Y 黄 W 白	圆形	黑	M3.5 螺钉端子	1NO	自复式	$\phi 12$	IP40	标准 单价	7.5 折起	6.0 折起	另定
MMPB-S12A		方形	银白									
MMPB-S12T		圆形	黑	焊接								
MMPB-B12A-J		方形	银白									
MMPB-S12A-J		圆形	银白	M3.5 螺钉端子								
MMPB-S12T-J				焊接								
MMPB-B12N	镀镍		圆形	银白								
MMPB-B12S	不锈钢											
MMPB-B12N-J	镀镍	焊接										
MMPB-B12S-J	不锈钢											

### 详细规格

LED	额定绝缘电压	LED额定值	约定发热电流	使用环境	绝缘电阻	使用类别	工作电压	工作电流	耐久性(万次以上)	
									机械	电气
无	AC/DC 36V	-	2A	-20°C~+55°C	1000M $\Omega$	DC-13	AC/DC12V	15mA	100	20

