



**单相 标准型**



制造商: TDK Lambda

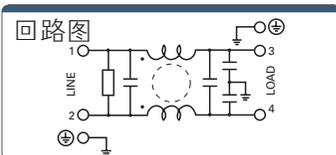

**衰减量频率特性**

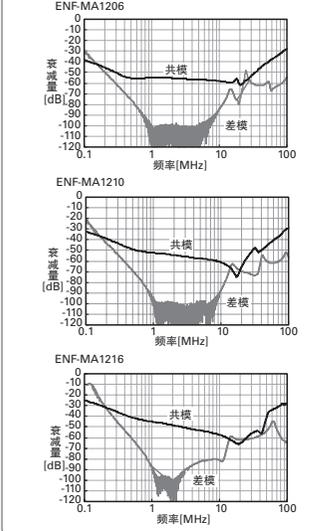

**特长 标准型单相电源滤波器**

- 抗低通噪音性能优异。
- 端子台结构, 可有效防止接线时螺丝脱落。
- 螺丝固定型。
- 噪音滤波器不可用于通用变频器与马达之间。
- 选择漏电路器时, 请考虑噪音滤波器的漏电流。



注意

**库存品售完即止**



**即时报价** 询价请详参 0208


Web 报价 | Email 报价 | FAX 报价

型号	电路构成	额定电流	单价折扣率			
			1~2台	3~9台	10~19台	20台以上
ENF-MA1206	单相	6A	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
ENF-MA1216		16A				


**规格**

型号	ENF-MA1206	ENF-MA1216
额定电压 (AC/DC)	250V	250V
额定电流 (AC/DC)	6A	16A
试验电压	AC2,500V(20mA)1分钟/25°C、70%RH; 端子-FG间	
绝缘电阻	100MΩ Min DC500V/25°C、70%RH; 端子-FG间	
漏电流	125V 60Hz: 0.5mA(最大) 250V 60Hz: 1.0mA(最大)	
直流电阻	120mΩ(最大)	20mΩ(最大)
工作环境	温度: -25~+85°C、湿度: 30~95%RH(无结露)	
安全标准	UL1283, EN60939	
重量	280g	

**尺寸图**

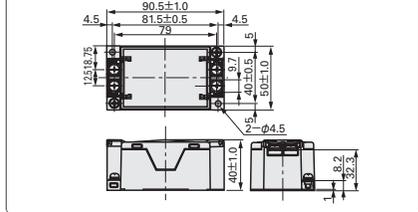

**减量参照曲线**

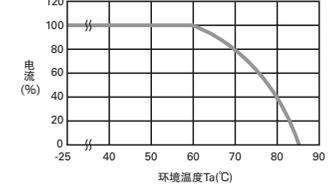

**单相 通用型**



**特长 插片端子型单相电源滤波器**

- 插片端子型接线方式。
- 本产品取得UL/CUL/VDE/CQC/CE标准认证。
- ULNo.E 179761

UL c-UL VDE CQC CE

Delivery 交货期

**1个起接受订购!**

**发货日期**

1~10台	次日(当日)
11台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

 
型号 APCH-05SS4-2DC2Q

**即时报价** 询价请详参 0208

Web 报价 | 米思米报价 | 百度一下 | http://cn.misumi-ec.com

E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn | Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	额定电流 (A)	外型长度 (m)	电容器		电感器	单价折扣率			
			C1线路间	C2各线路接地间		1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
APCH-05SS4-2DC2Q	5	38.6	0.1 μF(X2)	2×3300pF(Y)	2×1.6mH 2×1.0mH	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
APCH-10SS4-2DC2Q	10	39.5							



**规格**

电压范围	AC115V~AC250V
功能频宽	90KHz~30MHz
漏电流	AC250V(50Hz); 0.60mA *115V(60Hz); 0.3mA
工作频率	50~60Hz
使用温度范围	-25°C~+85°C
插片端子类型	250系列0.8t
塑料防火等级	UL94V-0
重量 (g)	231(±15)

**噪音衰减特性**

共模 (L-G) 衰减量 (dB/50Ω)					
频带 (MHz)					
0.15	0.5	1	5	10	30
38	60	71	65	57	46
32	57	66	61	53	43
差模 (L-L) 衰减量 (dB/50Ω)					
频带 (MHz)					
0.15	0.5	1	5	10	30
2	57	92	77	64	34
4	48	79	72	59	32

