

RoHS



20 CAD
可从网页下载

DIN 导轨 PSE CE IEC EN CCC

Delivery 交货期

- 特长** 多种容量, 适合各种控制设备
- 宽54mm+的细长型, 有效节省空间。
 - 通过多种安规认证。
 - 标配端子罩。
 - 采用DIN导轨安装。
 - 带有用于确认动作的显示功能。



注意

- 适用MSY形压接端子。
- 推荐型号: MTRF5.5-5或MTRF5.5-6(▶3807页)。
- 紧固扭矩: 2N·m~3.5N·m

1台起接受订购!

发货日期	
1~20台	次日(当日)
21台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

2014年1月
销售开始



Order 订货范例

型号

CPRM-3P-32A



即时报价

询价请详参
▶ 0208



Web 报价




Email 报价




FAX 报价

型号	极数	额定电流 (A)	单价折扣率			
			1~3台	4~9台	10~19台	20台以上
CPRM-3P-1A-CCC	3	1	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
CPRM-3P-2A-CCC		2				
CPRM-3P-3A-CCC		3				
CPRM-3P-6A-CCC		6				
CPRM-3P-10A-CCC		10				
CPRM-3P-16A-CCC		16				
CPRM-3P-20A-CCC		20				
CPRM-3P-32A-CCC		32				

关于规格请参阅▶1502页。

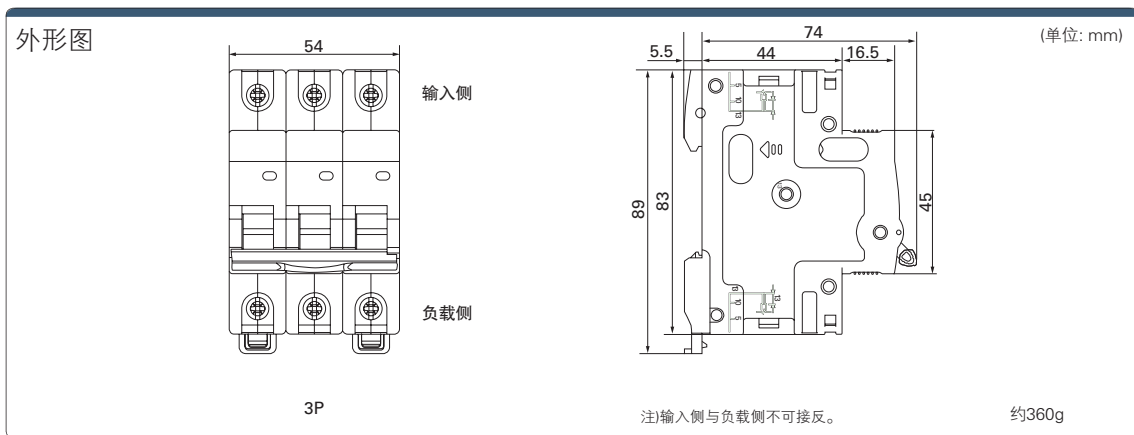

动作曲线

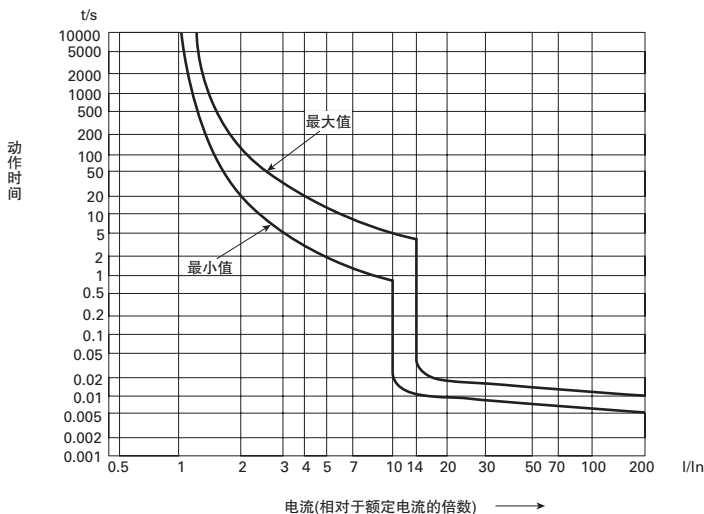

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料

索引