



2D CAD  
可从网页下载

**特长** 低噪音、长寿命型的高品质的直流风扇

- 使用高精度双滚珠轴承。
- 备有边长为40~120的5个系列。
- 设备组装机用，导线连接型。



注意

- 使用高精度滚珠轴承，因此操作时请注意避免冲击。
- 适合组装机在设备中使用，请勿用于其它用途。
- 安装用M3或M4螺丝请另行准备。
- 请务必注意正负极的正确接线。



Delivery  
交货期

1台起接受订购!	
发货日期	
1~4台	次日(当日)
5台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

搭配使用例



箱体▶6011页



即时报价 询价请详参 0208



Order  
订货范例

型号	尺寸 (mm)		单价			
	边长	厚度	1~4台	5~9台	10~19台	20台以上
C4010H12BPLB-7	40	10	标准 单价	8.0 折起	7.5 折起	另定
C6025M24BPLB-7	60	25				
C8025X24BPLB-7	80	25				
C9225H24BPLB-7	92	25				
R1238L24BPLB-7	120	38				

型号
R1238L24BPLB-7

规格表


型号	尺寸 (mm)		额定输入电压 (V)	输入电压范围 (V)	输入 (W)	电流 (A)	转速 (min <sup>-1</sup> )	最大风量		最大静压			声压级 (dB(A))	重量 (g)
	边长	厚度						(m <sup>3</sup> /min)	(CFM)	(Pa)	(mmAq)	(inchH <sub>2</sub> O)		
C4010H12BPLB-7	40	10	12	7~14	0.76	0.064	6600	0.164	5.80	35.8	3.66	0.144	28.29	16.8
C6025M24BPLB-7	60	25	24	15~27	1.71	0.071	4500	0.561	19.81	58.7	5.99	0.236	34.13	73.5
C8025X24BPLB-7	80	25	24	15~27	2.53	0.105	3600	1.232	43.49	48.4	4.94	0.195	37.85	83.0
C9225H24BPLB-7	92	25	24	15~27	2.68	0.112	3000	1.563	55.19	44.2	4.51	0.177	35.73	106.5
R1238L24BPLB-7	120	38	24	15~27	3.82	0.159	2600	2.958	104.46	71.1	7.26	0.286	39.83	313.0

电机保护方式	反接保护(C4010H12BPLB-7除外)	
使用温度	-10~+70℃	
绝缘耐压	AC600V(1秒)	
绝缘电阻	10MΩ以上(DC500V)	
预期寿命	50,000小时(25℃)	
材质	框架	含玻璃纤维PBT: UL94V-0
	叶片	含玻璃纤维PBT: UL94V-0
导线	边长40	UL1007 AWG26 2根 (+: 红色 -: 黑色)
	边长60~120	UL1007 AWG24 2根 (+: 红色 -: 黑色)
取得规格	UL/CUL: E208866、CE	

选购件

• 金属手指防护罩 ▶1716页

• 树脂过滤器组件 ▶1716页

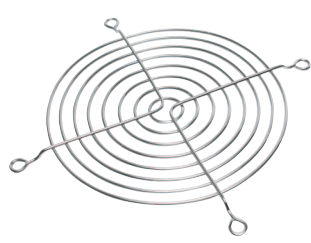

风扇型号	适用附件型号 ▶1716页	
	金属手指防护罩	树脂过滤器组件
C4010H12BPLB-7	MWFG-40	MPFG-40
C6025M24BPLB-7	MWFG-60	MPFG-60
C8025X24BPLB-7	MWFG-80	MPFG-80
C9225H24BPLB-7	MWFG-92	MPFG-92
R1238L24BPLB-7	MWFG-120	MPFG-120

