

使用零部件

连接器




连接器(插孔)	
原厂型号	HIF3B*~**D-2.54R
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	广濑电机
页码	▶3045页




连接器(插针)	
原厂型号	HIF3B*~**PD-2.54R-MC
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	广濑电机
页码	▶3046页


线缆

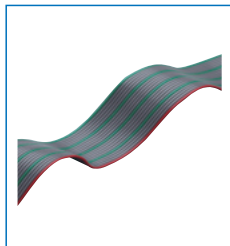


FA扁平线(标准色连体型)	
型号	MAST-SFL-BGR~**~61
规格	UL2651
电压	300V
导体外径	AWG28
线节间距(mm)	1.27
额定温度	105℃
页码	▶4258页

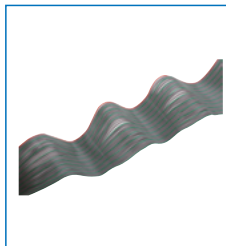

FB扁平线(标准色部分连体型)	
型号	MAST-SFKK-SGR~**~61
规格	UL2651
电压	300V
导体外径	AWG28
线节间距(mm)	1.27
额定温度	105℃
页码	▶4257页

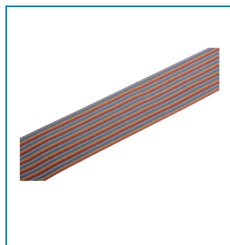

FC扁平线(彩色连体型)	
型号	MAST-SFKK-BCL~**~61
规格	UL2651
电压	300V
导体外径	AWG28
线节间距(mm)	1.27
额定温度	105℃
页码	▶4260页

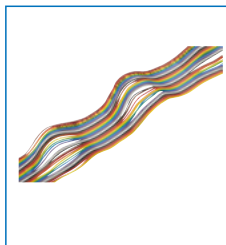

FD扁平线(彩色部分连体型)	
型号	MAST-SFKK-SCL~**~61
规格	UL2651
电压	300V
导体外径	AWG28
线节间距(mm)	1.27
额定温度	105℃
页码	▶4259页

线缆外径 · 允许电流

线缆规格		FA FB FC FD		
		绝缘外径	允许电流	宽度(mm)
芯数	10	1mm	1A	12.7
	20			25.4
	26			33
	34			43.2
	40			50.8
	50			63.5

- Dsub 连接器线束
- MIL插座 连接器线束
- FCN 连接器线束
- 转换·分叉线束
- 并口 连接器线束
- IEEE1284 连接器线束
- MR 连接器线束
- PCR 连接器线束
- PCS 连接器线束
- 重载防水 连接器线束

接线图

全部采用一一对接线


1	_____	1
2	_____	2
⋮	_____	⋮
49	_____	49
50	_____	50

触头排列表



注意

· 这些产品根据右面的触头排列表进行接线。
端子排列方式因所用设备的制造厂而有所差异，敬请注意。

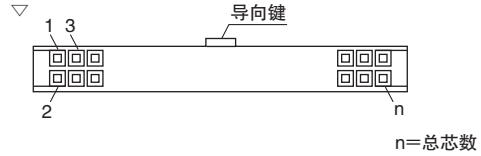

从接合面观察插孔连接器的视图。

※芯线排列请参考 FA▶4258页、FB▶4257页、FC▶4260页、FD▶4259页

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

新增高，中，低端印字机及其耗材，
为您量身定做。



▶5705



▶5711



▶5713