

带罩壳压着式连接器 (使用米思米原创连接器)

规格
追加

1个起售

自由长 长度单位0.1m



定制服务 细径 省空间 压着 镀金 PLC

Delivery 交货期

特特长 带罩壳连接器, 外形美观

- 使用细径电缆, 接线轻松。
- 专为PLC与端子台间的连接而设计, 使用更方便。



注意

- PVC罩壳端为弯角型, 橡胶罩壳端为直通型。
- 号码管刻印连接器针排列号。
- 本产品由于结构限制, 未引出接地线。
- 50芯的导向键为中央带1个, 敬请注意。

1根起接受订购!

发货日期

1~15根	第5天
16根~	另定

非库存品

零部件页 2064页
接线·线色页 2065页


指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%

※指定长度公差如上表所示。

即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 24小时
Email 报价
FAX 报价

Order 订货范例

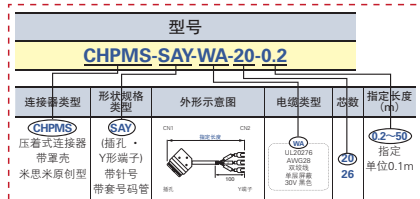

※除标准型号外, 还提供免费追加加工及定制No.服务, 详情请见 2811页。

单价	单价折扣率		
1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
标准单价	9.5折起	9.0折起	另定

连接器类型	形状规格类型	外形示意图	电缆类型	芯数	指定长度 (m)
CHPMS 压着式连接器 带罩壳 米思米原创型	SA (插孔)		WA UL20276 AWG28 双绞线 单层屏蔽 30V 黑色	20 26 34 40 50	0.2~50 指定 单位0.1m
	SAS (插孔·插孔)		WB UL2464 AWG28 双绞线 单层屏蔽 300V 黑色 (只对应20芯产品)		
压着式连接器 米思米原创型	SAY (插孔·Y形端子) 带针号 带套号码管		WC UL2464(耐油) AWG28 双绞线 单层屏蔽 300V 黑色 (只对应20芯产品)		
	SAT (插孔·号码管) 带针号 带套号码管		WE UL20276 (无屏蔽) AWG28 双绞线 30V 黑色 ※不含接地线		



MIL插座连接器端子台
弹簧螺丝紧固型



P.3919

MIL插座连接器线束
MIL插座线束固定长(圆线)



P.2043

MIL插座连接器线束
通用压接型



P.2047

MIL插座连接器线束
扁平电缆型



P.2055

使用零部件

连接器




连接器 (插孔)	
型号	PLC-***R
额定电流	1A
额定电压	200V
厂家	米思米
非卖品	

端子



压着端子 (Y形)	
型号	F.08-3
孔径	3.2
外宽	5.2
适合线径	AWG28(0.08mm ²)
非卖品	

外壳

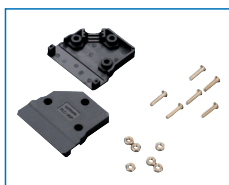


外壳 (PVC)	
材质	PVC
厂家	米思米
非卖品	



外壳 (橡胶)	
材质	橡胶
厂家	米思米
页码	▶3055页

线缆

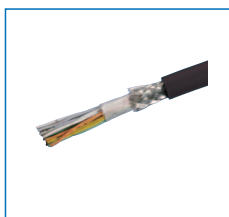

WA 20276线缆	
型号	MAST-UL20276SB-28-***P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
页码	▶4167页



WB 2464线缆	
型号	MAST-UL2464SB-28-***P
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
页码	▶4147页



WC 2464线缆 (耐油)	
型号	MAOL-CS3NTS-0.08-***P
规格	UL2464
电压	300V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
页码	▶4119页



WE 20276线缆 (无屏蔽)	
型号	MAST-UL20276-28-***P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
页码	▶4143页


线缆外径 · 允许电流

			芯数(对数)				
			20 (10P)	26 (13P)	34 (17P)	40 (20P)	50 (25P)
线缆规格	WA (UL20276)	外径 (mm)	6.0	6.7	7.2	7.6	8.1
		允许电流 (A)	1	1	1	1.23	1.14
	WB (UL2464)	外径 (mm)	8.9	9.8	10.9	11.6	12.7
		允许电流 (A)	1.83	1.74	1.55	1.53	1.44
	WC (UL2464)	外径 (mm)	8.5	8.8	9.6	10.5	-
		允许电流 (A)	1.0	0.8	0.69	0.7	-
	WE (UL20276)	外径 (mm)	7.4	8.0	9.1	9.7	10.8
		允许电流 (A)	0.8	0.65	0.6	0.6	0.55

触头排列表



· 这些产品根据右面的触头排列表进行接线。
端子排列方式因所用设备的制造厂而有所差异，敬请注意。

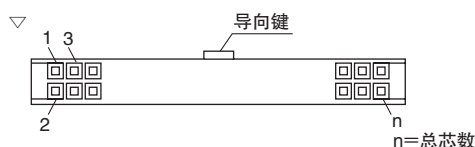

从接合面观察插孔连接器的视图。

米思米
线束产品

推出**2大**

免费

服务

1 追加加工服务 如：有无接地线等

2 定制No.服务 如：接线变更等

详情



P.2811

P.2820

