


连接器

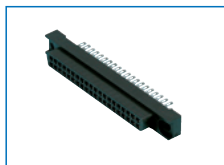

连接器(插孔)	
型号	FCN-361J0** -AU
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	富士通
页码	▶3062页



连接器(插孔)	
型号	DB-**-SS
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
页码	▶3007页




连接器(插孔)	
型号	MILE-**-2.54-S
额定电流	1A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	



连接器	
型号	B-FCN-IDC40P
额定电流	3A
额定电压	250V
厂家	米思米
非卖品	

外壳

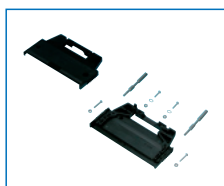

外壳	
型号	FCN-360C0** -B
固定用螺丝	M2.6
厂家	富士通
页码	▶3066页



外壳(树脂)	
型号	MDA-**-H-M2.6
规格	EMI对策
螺丝	M2.6短
材质	ABS镀锌
厂家	米思米
页码	▶3028页




外壳	
型号	B-FCN-IDC40P-HD
固定用螺丝	M2.6
厂家	米思米
非卖品	



外壳(橡胶)	
材质	橡胶
厂家	米思米
页码	▶3055页

接地线·端子

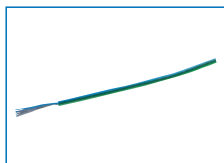

接地线	
型号	MAST-UL1007SQ-1.25-GN同等品
规格	UL1007
弯曲半径	10倍
电压	300V
页码	▶4223页



接地端子(O形)	
型号	RBV1.25-3.5RE同等品
孔径	3.7
外宽	6.6
适合线径	AWG20~16(0.5~1.65mm ²)
非卖品	

线缆



WA 20276线缆	
型号	MAST-UL20276SB-28-**-P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	80°C
页码	▶4167页



WE 20276线缆(无屏蔽)	
型号	MAST-UL20276-28-**-P
规格	UL20276
电压	30V
导体外径	AWG28
额定温度	≤80°C
页码	▶4143页

线缆外径·允许电流

线缆规格	WA (UL20276)	外径 (mm)	芯数 (P数)			
			20 (10P)	26 (13P)	34 (17P)	40 (20P)
			允许电流 (A)	1	1	1
线缆规格	WE (UL20276)	外径 (mm)	8.0	9.1	9.7	10.8
		允许电流 (A)	0.65	0.6	0.6	0.55