



防水型MS连接器线束 (米思米原创)

自由长

长度单位0.1m



MISUMI品牌的MS防水型连接器线束

- 选择米思米原创品牌, 防水等级IP67的MS连接器制作成线束。
- 提供直通型、面板安装型等多种组合。
- 可以0.1m为单位自由指定线束长度。



· 直通型与直通型、面板型与面板型之间不能互相组合。组合方式请见2203页

部品表 2202~2203页
接线图 2204页



Order 订货范例

指定长度 (m)	~0.9	1~4	4.1~50
公差	+20mm	+50mm	+指定长度的3%



Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~5根	第5天
6根~	另定

非库存品

型号					
FMSH-P-C5-CA-0.2					
连接器类型	外形式样	外形示意图 (单位: mm)	连接器规格 (排列编号, 芯数)	电缆类型	指定长度 (m)
FMSH	P (插针) S (插孔)		C5 (16-10, 3芯)	CA 电源用 1.0~2.5mm ² (AWG18~14) CCC/CE 300V 固定用无屏蔽 黑色	0.2~50 指定单位 0.1m

※除标准型号外, 还提供免费追加加工及定制No.服务, 详情请见2811页。



即时报价 询价请详参 0208




单价	单价折扣率		
1~5根	6~49根	50~99根	100根以上
标准单价	9.5折起	9.0折起	另定

连接器类型	外形式样	外形示意图 (单位: mm)	连接器规格 (排列编号, 芯数)	电缆类型	指定长度 (m)	
FMSH	P (插针) S (插孔)		C5 (16-10, 3芯)	CA 电源用 1.0~2.5mm ² (AWG18~14) CCC/CE 300V 固定用无屏蔽 黑色	0.2~50 指定单位0.1m	
	PT (插针·标记管) ST (插孔·标记管)		C6 (18-10, 4芯) C9 (20-4, 4芯) C10 (20-15, 7芯) C13 (22-22, 4芯)			
	PP (插针·插针) SS (插孔·插孔) PS (插针·插孔)		C26 (22-2, 3芯)			
	RP (面板型插针) RS (面板型插孔)		C2 (14S-2, 4芯) C3 (14S-6, 6芯)			CB 信号用 0.2~0.5mm ² (AWG24~20) UL2464 300V 固定用无屏蔽 黑色
	RPT (面板型插针·标记管) RST (面板型插孔·标记管)		C21 (10SL-3, 3芯) C22 (10SL-4, 2芯) C23 (14S-1, 3芯) C24 (14S-5, 5芯)			

部品表

电缆

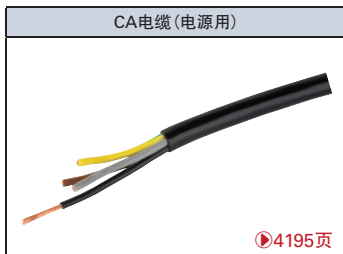

CA电缆 (电源用)	
截面积	芯数
1.0mm ²	10
1.5mm ²	3、7、8
2.5mm ²	3、4



CB电缆 (信号用)	
截面积	芯数
0.2mm ²	2、3、40
0.3mm ²	3、4、6
0.5mm ²	16、20、24



主要规格

护套颜色	黑
获得标准	CCC, CE
GB编号	GB/T5023.5-2008/IEC60227-5:2003 RVV
额定电压	300/500 V
使用温度范围	-15~70 °C
耐燃性	-
弯曲半径 mm	外径 X 8 (固定部位) X - (可动部位)

※以上均为参考值, 并非保证值



主要规格

护套颜色	黑
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM2464
GB编号	-
额定电压	300 V
使用温度范围	0~80 °C
耐燃性	VW-1
弯曲半径 mm	外径 X 6 (固定部位) X - (可动部位)

※以上均为参考值, 并非保证值

电气特性

连接器规格 (排列编号, 芯数)	连接器		CA电缆			CB电缆		
	额定电流 (A以下)	DC/AC额定电压 (V以下)	截面积 (mm ²)	芯数	允许电流 A (30°C)	截面积 (mm ²)	芯数	允许电流 A (30°C)
C2(14S-2, 4芯)	13	250/200	-	-	-	0.3	4	3.4
C3(14S-6, 6芯)	13	250/200	-	-	-	0.3	6	2.9
C5(16-10, 3芯)	23	700/500	1.5	3	13.1	-	-	-
C6(18-10, 4芯)	23	700/500	2.5	4	16.5	-	-	-
C8(18-1, 10芯)	13	250/200	1.0	10	6.1	-	-	-
C9(20-4, 4芯)	23	1250/900	2.5	4	16.5	-	-	-
C10(20-15, 7芯)	23	700/500	1.5	7	9.3	-	-	-
C11(20-27, 14芯)	13	700/500	-	-	-	0.5	16	2.4
C12(20-29, 17芯)	13	700/500	-	-	-	0.5	20	2.4
C13(22-22, 4芯)	46	700/500	2.5	4	16.5	-	-	-
C15(22-14, 19芯)	13	700/500	-	-	-	0.5	20	2.4
C17(24-28, 24芯)	13	250/200	-	-	-	0.5	24	2.0
C21(10SL-3, 3芯)	13	700/500	-	-	-	0.2	3	3.2
C22(10SL-4, 2芯)	13	700/500	-	-	-	0.2	2	3.7
C23(14S-1, 3芯)	13	250/200	-	-	-	0.3	3	3.9
C24(14S-5, 5芯)	13	250/200	-	-	-	0.3	6	2.9
C25(18-8, 8芯)	23*1 13*7	1250/900	1.5	8	8.6	-	-	-
C26(22-2, 3芯)	46	1250/900	2.5	3	18.4	-	-	-
C28(28-21, 37芯)	13	700/500	-	-	-	0.2	40	1.1

米思米
线束产品

推出**2大**
免费服务

1 追加加工服务 如: 有无接地线等

2 定制No.服务 如: 接线变更等

详情

P.2811
~
P.2820