 
 
 
 
 
 


部品表

连接器




针排列表 ※ 插针连接器嵌合面示意图。

8芯	12芯	14芯	19芯	21芯	37芯
					

M材质 / 加工方式

项目	材质	加工方式
主体外壳	铝合金	阳极氧化
触头	铜合金	镍底层镀金
绝缘体	合成树脂	-

组合方法

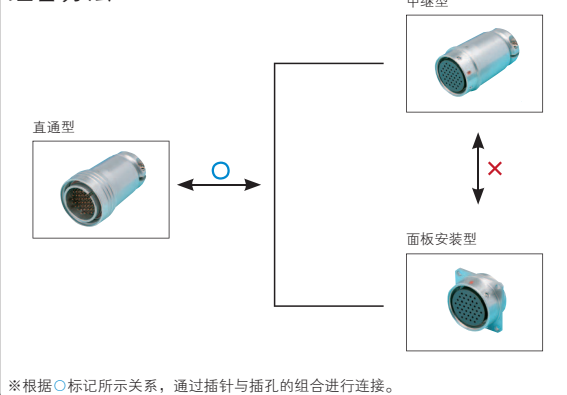

接线图

SA电缆(对绞线)

针序号	芯线颜色识别	对号
1	蓝	1
2	橙	
3	绿	2
4	褐	
5	灰	3
6	红	
7	黑	4
8	黄	
9	粉	5
10	紫	
11	白	6
12	蓝/白1	
13	橙/白1	7
14	绿/白1	
15	褐/白1	8
16	灰/白1	
17	红/白1	9
18	黑/白1	
19	黄/黑1	10
20	粉/黑1	
21	紫/白1	11
22	白/蓝1	
23	蓝/红2	12
24	橙/白2	
25	绿/白2	13
26	褐/白2	
27	灰/白2	14
28	红/白2	
29	黑/白2	15
30	黄/黑2	
31	粉/黑2	16
32	紫/白2	
33	白/蓝2	17
34	蓝/黑1	
35	橙/黑1	18
36	绿/黑1	
37	褐/黑1	19

CF电缆(对绞线)

针序号	芯线颜色识别	对号
1	橙/红1	1
2	橙/黑1	
3	灰/红1	2
4	灰/黑1	
5	白/红1	3
6	白/黑1	
7	黄/红1	4
8	黄/黑1	
9	粉/红1	5
10	粉/黑1	
11	橙/红2	6
12	橙/黑2	
13	灰/红2	7
14	灰/黑2	
15	白/红2	8
16	白/黑2	
17	黄/红2	9
18	黄/黑2	
19	粉/红2	10
20	粉/黑2	
21	橙/红3	11
22	橙/黑3	
23	灰/红3	12
24	灰/黑3	
25	白/红3	13
26	白/黑3	
27	黄/红3	14
28	黄/黑3	
29	粉/红3	15
30	粉/黑3	
31	橙/红4	16
32	橙/黑4	
33	灰/红4	17
34	灰/黑4	
35	白/红4	18
36	白/黑4	
37	黄/红4	19

产品目录
交易指南

继电器

开关电源·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警器

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引