


部品表

电缆

CB电缆



▶4151页

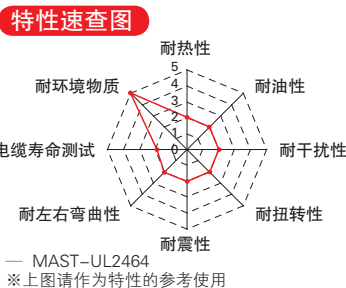


主要规格


|         |               |
|---------|---------------|
| 护套颜色    | 黑             |
| 获得标准    | ULAWM2464     |
| 额定电压    | 300 V         |
| 使用温度范围  | 0~+80 °C      |
| 耐燃性     |               |
| 弯曲半径 mm | 外径 X 6 (固定部位) |
|         | X - (可动部位)    |

※以上均为参考值，并非保证值

A/B电缆

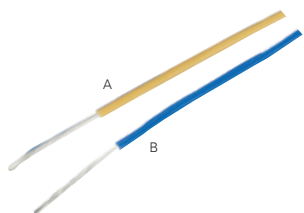

▶4223页

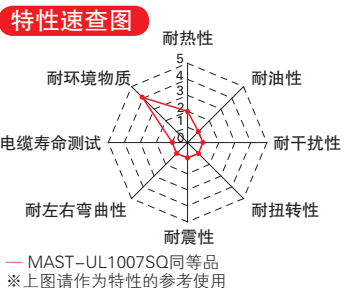

主要规格

|         |                |
|---------|----------------|
| 护套颜色    | 蓝, 黄           |
| UL文件No. | ULAWM1007 VW-1 |
| GB编号    | -              |
| 额定电压    | 300 V          |
| 使用温度范围  | -20~+80 °C     |
| 耐燃性     | VW-1           |
| 弯曲半径 mm | 外径 X 10 (固定部位) |
|         | X - (可动部位)     |

※以上均为参考值，并非保证值

连接器

插孔型外壳

插孔端子



M材质

|      |               |            |
|------|---------------|------------|
| 连接器  | 外壳▶3579页      | 端子▶3581页   |
|      | 插孔(NYEH-*-FM) | 插孔(NYEH-T) |
| 材质   | 尼龙66          | 磷青铜        |
| 表面处理 | UL94V-0 白色    | 镀锡         |

端子



▶3807页

Y形端子

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 型号   | MTRF1.25-3.5(同等品)                 |
| 孔径   | 3.7                               |
| 外宽   | 5.7                               |
| 适合线径 | AWG20~16(0.5~1.5mm <sup>2</sup> ) |
| 厂家   | 米思米                               |

电气特性

| 连接器规格<br>(芯数) | 连接器           |                    | CB电缆                      |        |                 | A/B电缆                     |                 |
|---------------|---------------|--------------------|---------------------------|--------|-----------------|---------------------------|-----------------|
|               | 额定电流<br>(A以下) | DC/AC额定电压<br>(V以下) | 截面积<br>(mm <sup>2</sup> ) | 芯数(对数) | 允许电流<br>A(30°C) | 截面积<br>(mm <sup>2</sup> ) | 允许电流<br>A(30°C) |
| 2             | 3             | 250                | 0.2                       | 2      | 3.7             | 0.3                       | 7               |
| 3             |               |                    |                           | 3      | 3.2             |                           |                 |
| 4             |               |                    |                           | 4      | 2.9             |                           |                 |
| 6             |               |                    |                           | 6(3P)  | 2.4             |                           |                 |
| 8             |               |                    |                           | 8(4P)  | 2.1             |                           |                 |
| 10            |               |                    |                           | 10(5P) | 2.0             |                           |                 |
| 12            |               |                    | 12(6P)                    | 1.7    |                 |                           |                 |