

部品表

电缆

CB电缆



▶4151页

特性速查图




主要规格

护套颜色	黑
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM2464
额定电压	300 V
使用温度范围	0~+80 °C
耐燃性	
弯曲半径 mm	外径 X 6 (固定部位) X - (可动部位)

※以上均为参考值，并非保证值

A/B电缆

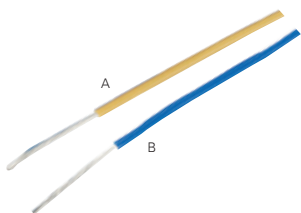

▶4223页

特性速查图



主要规格

护套颜色	蓝, 黄
获得标准	UL
UL文件No.	ULAWM1007 VW-1
GB编号	-
额定电压	300 V
使用温度范围	-20~+80 °C
耐燃性	VW-1
弯曲半径 mm	外径 X 10 (固定部位) X - (可动部位)


※以上均为参考值，并非保证值

连接器

插针型外壳



插针端子

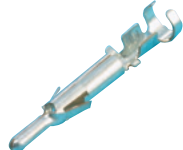

插孔型外壳



插孔端子



M材质

连接器	外壳▶3612页	端子▶3614页
	插针(NYEL-* -M)	插针(NYEL-T-M)
	插孔(NYEL-* -FM)	插孔(NYEL-T-FM)
材质	尼龙66	磷青铜
表面处理	UL94V-0 白色	镀锡

端子



▶3807页

Y形端子

型号	MTRF1.25-3.5(同等品)
孔径	3.7
外幅	5.7
适合线径	AWG20~16(0.5~1.5mm ²)
厂家	米思米

电气特性

连接器规格 (芯数)	连接器		CB电缆			A/B电缆	
	额定电流 (A以下)	DC/AC额定电压 (V以下)	截面积 (mm ²)	芯数	允许电流 A(30°C)	截面积 (mm ²)	允许电流 A(30°C)
2	5	300	0.5	2	6	0.5	9
3				5.2			
4				4.6			
6				3.9			
12				2.7			
15				2.4			