


马达电源线束 接线图

**SVPMZ-J3HF1 (R)
 SVPMH-J3HF1 (R)**

产品页 2507, 2509

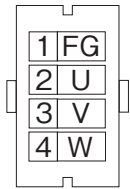


引脚号	信号名	线色
2	U	红
3	V	白
4	W	蓝
1	FG	黄绿

※线束连接器侧插面视图

SVPMH-J3HF2 (AL)

产品页 2509~2510

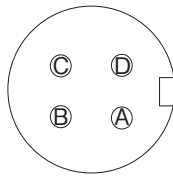


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿

※设备侧插面视图

SVPMH-J3HF3 (AL)

产品页 2509~2510

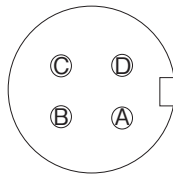


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿

※设备侧插面视图

SVPMH-J3HF5 (AL)

产品页 2509~2510

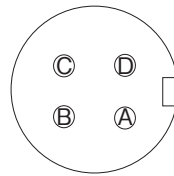


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿

※设备侧插面视图

SVPMH-J3HF6 (AL)

产品页 2509~2510

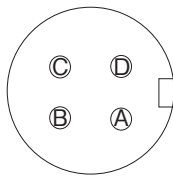


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿

※设备侧插面视图

SVPMH-J3HF9 (AL)

产品页 2509~2510

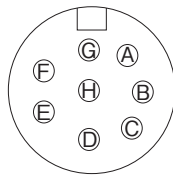


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿
E	-	-
F	-	-
G	-	-
H	-	-

※设备侧插面视图

**SVPMZ-J3HF1B (R)
 SVPMH-J3HF1B (R)**

产品页 2507, 2509

 信号配置




引脚号	信号名	线色	
		A、D	B
1	B1	黑	蓝
2	B2	白	橙

※线束连接器侧插面视图

※B1、B2无极性

SVPMH-J3HF2B (AL)

产品页 2509~2510

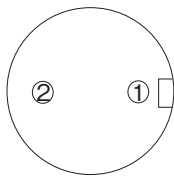

引脚号	信号名	线色	
		A、D	B
1	B1	黑	蓝
2	B2	白	橙

※设备侧插面视图

※B1、B2无极性

三菱电机SSCNET II
 伺服线束

三菱电机J4/J3/JN
 伺服线束

三菱电机J2S/J2
 伺服线束

松下MINAS
 A5伺服线束

松下MINAS
 A4伺服线束

松下MINAS
 A III 伺服线束

松下MINAS
 A/S/E 伺服线束

欧姆龙OMNUC
 G5 伺服线束

欧姆龙OMNUC
 W 伺服线束

安川电机Σ V
 伺服线束

安川电机Σ III
 伺服线束

安川电机Σ II
 伺服线束

基恩士SV伺
 服线束

基恩士MV伺
 服线束


台达A2/B2/
 AB 伺服线束

AC伺服马达
 控制信号转换线束

编码器线束 接线图


**SVEMZ-J3HF1 (R)
SVEMH-J3HF1 (R)**
产品页 2508, 2511

放大器侧 马达侧

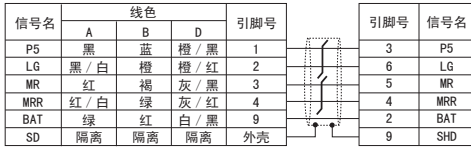

**SVEMZ-J3HF2
SVEMH-J3HF2 (AL)**
产品页 2508, 2511~2512

放大器侧 马达侧

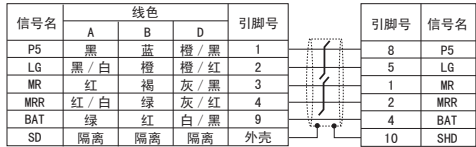

**SVEMZ-J3HF2L
SVEMH-J3HF2L (AL)**
产品页 2508, 2511~2512

放大器侧 马达侧




**SVEMZ-J3HF1L-D-20
SVEMH-J3HF1L-D20**
产品页 2508, 2511

放大器侧 中继侧




**SVEMZ-J3HF1L-D-30/40/50
SVEMH-J3HF1L-D50**
产品页 2508, 2511

放大器侧 中继侧

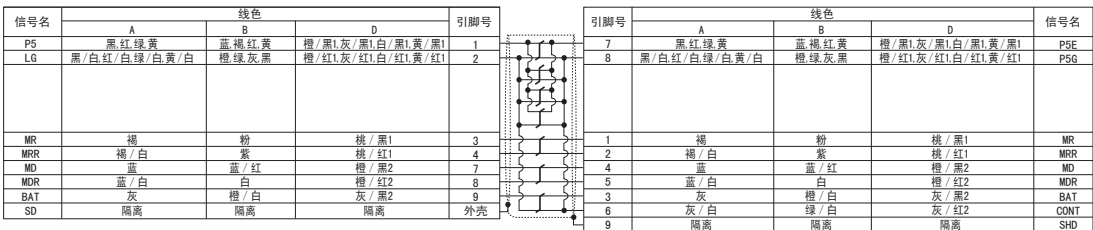

**SVEMZ-J3HF1M (RM)
SVEMH-J3HF1M (RM)**
产品页 2508, 2511

中继侧 马达侧

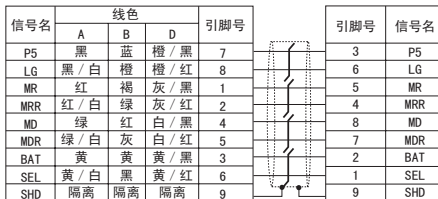

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件
显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引