


马达电源线束 接线图

伺服线束
Servo Motor Harnesses

SVPMH-J2HC1

产品页 2517

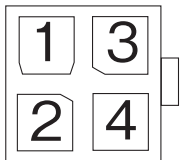


引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄绿

※设备侧接插面视图

SVPMH-J2HC2 (AL)

产品页 2517~2518

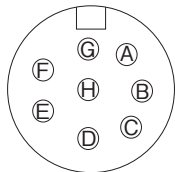


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿
E	—	—
F	—	—
G	—	—
H	—	—

※设备侧接插面视图

SVPMH-J2HC3 (AL)

产品页 2517~2518

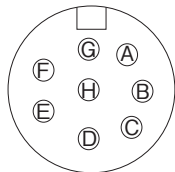


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿
E	—	—
F	—	—
G	—	—
H	—	—

※设备侧接插面视图

SVPMH-J2HC4 (AL)

产品页 2517~2518

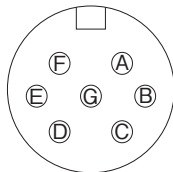


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿
E	—	—
F	—	—
G	—	—

※设备侧接插面视图

SVPMH-J2HC5 (AL)

产品页 2517~2518

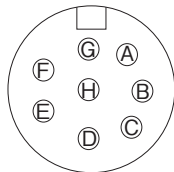


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿
E	—	—
F	—	—
G	—	—
H	—	—

※设备侧接插面视图

SVPMH-J2HC6 (AL)

产品页 2517~2518

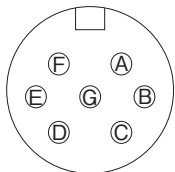


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿
E	—	—
F	—	—
G	—	—

※设备侧接插面视图

SVPMH-J2HC7 (AL)

产品页 2517~2518

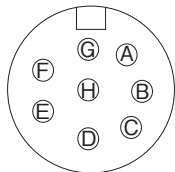


引脚号	信号名	线色
A	U	红
B	V	白
C	W	蓝
D	FG	黄绿
E	—	—
F	—	—
G	—	—
H	—	—

※设备侧接插面视图

SVPMH-J2HC1B

产品页 2517

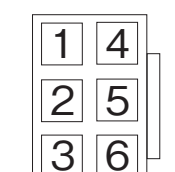


引脚号	信号名	线色	
		A, B	D
1	U	红	红
2	V	白	白
3	W	蓝	蓝
4	FG	黄绿	黄绿
5	B1	黑	黑
6	B2	黑/白	白

※设备侧接插面视图

※B1、B2无极性

SVPMH-J2HC2B (AL)

产品页 2517~2518

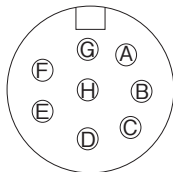


引脚号	信号名	线色	
		A, B	D
A	U	红	红
B	V	白	白
C	W	蓝	蓝
D	FG	黄绿	黄绿
E	—	—	—
F	—	—	—
G	B1	黑	黑
H	B2	黑/白	白

※设备侧接插面视图

※B1、B2无极性

SVPMH-J2HC3B (AL)

产品页 2517~2518

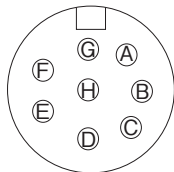


引脚号	信号名	线色	
		A, B	D
A	U	红	红
B	V	白	白
C	W	蓝	蓝
D	FG	黄绿	黄绿
E	—	—	—
F	—	—	—
G	B1	黑	黑
H	B2	黑/白	白

※设备侧接插面视图

※B1、B2无极性

SVPMH-J2HC5B (AL)

产品页 2517~2518

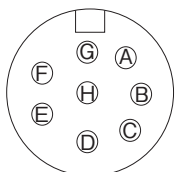


引脚号	信号名	线色	
		A, B	D
A	U	红	红
B	V	白	白
C	W	蓝	蓝
D	FG	黄绿	黄绿
E	—	—	—
F	—	—	—
G	B1	黑	黑
H	B2	黑/白	白

※设备侧接插面视图

※B1、B2无极性

SVPMH-J2HC7B (AL)

产品页 2517~2518

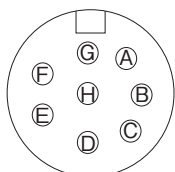


引脚号	信号名	线色	
		A, B	D
A	U	红	红
B	V	白	白
C	W	蓝	蓝
D	FG	黄绿	黄绿
E	—	—	—
F	—	—	—
G	B1	黑	黑
H	B2	黑/白	白

※设备侧接插面视图

※B1、B2无极性

SVPMH-J2HC8B (AL)

产品页 2517~2518

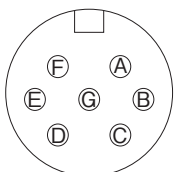

引脚号	信号名	线色	
		A, B	D
A	U	红	红
B	V	白	白
C	W	青	青
D	FG	黄绿	黄绿
E	B1	黑	黑
F	B2	黑/白	白
G	—	—	—

※设备侧接插面视图

※B1、B2无极性


编码器线束 接线图

SVMEMH-J2HC1

产品页 [▶2519](#)

放大器侧

马达侧

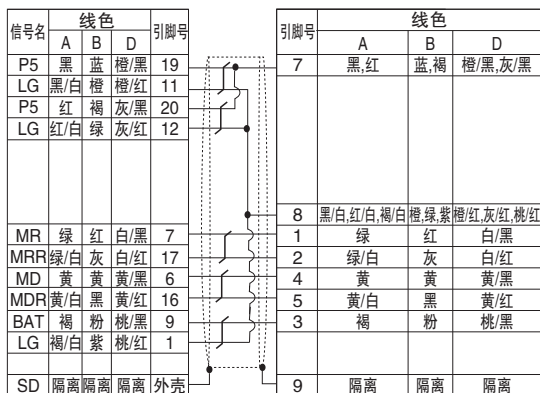


SVMEMH-J2HC2 (AL)

产品页 [▶2519~2520](#)

放大器侧

马达侧

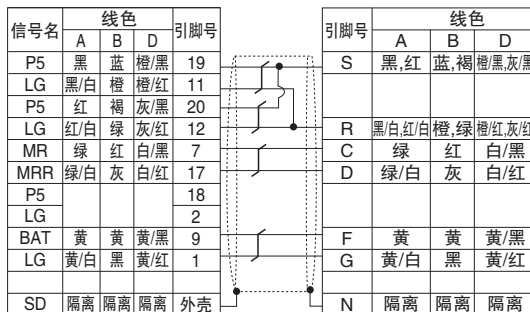


SVMEMH-J2HC1L

产品页 [▶2519](#)

放大器侧

马达侧

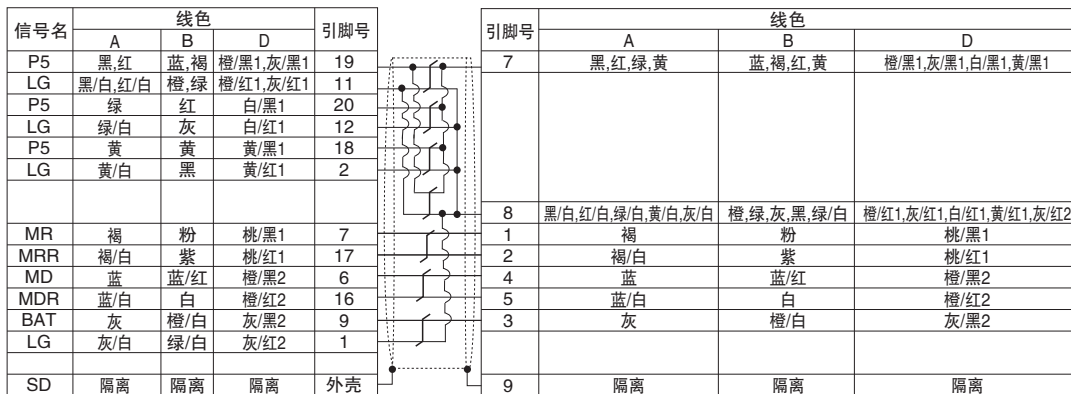


SVMEMH-J2HC2L (AL)

产品页 [▶2519~2520](#)

放大器侧

马达侧

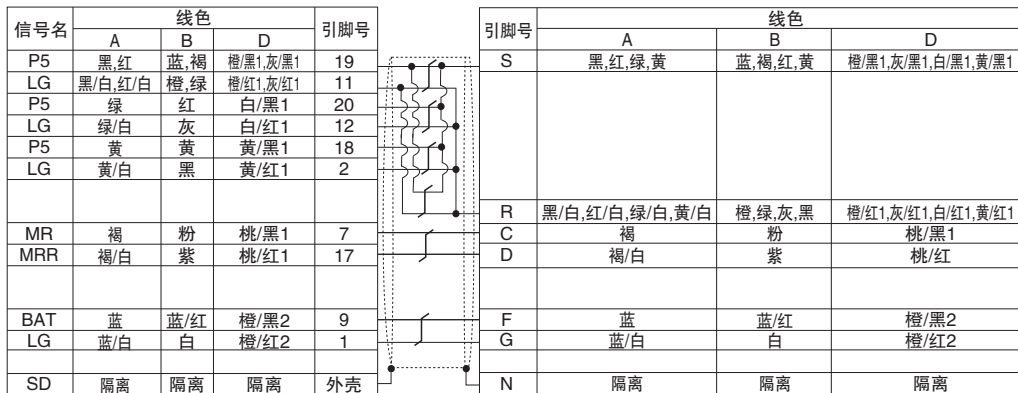

产品目录
交易指南

继电器

开关电源·开关电源
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引