 


## 接线图

SVPPH-DAAB1  
SVPPH-DAA21

 
产品页▶2609



引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	W	蓝
4	FG	黄/绿

SVPPH-DAAB2  
SVPPH-DAA22


产品页▶2609



引脚号	信号名	线色
1	U	红
2	V	白
3	BR1	黑
4	W	蓝
5	FG	黄/绿
6	BR2	白

SVPPH-DAAB3  
SVPPH-DAA23


产品页▶2609

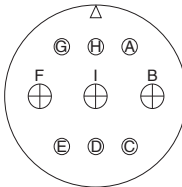

引脚号	信号名	线色
A	-	-
B	W	蓝
C	-	-
D	-	-
E	FG	黄/绿
F	U	红
G	BR1	黑
H	BR2	白
I	V	白

SVPPH-DAAB4  
SVPPH-DAA24

产品页▶2609

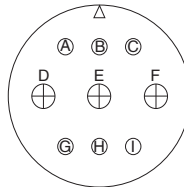


引脚号	信号名	线色
A	B1	黑
B	B2	白
C	-	-
D	U	红
E	V	白
F	W	蓝
G	FG	黄/绿
H	-	-
I	-	-

SVEPH-DAAB1

产品页▶2610

马达侧

放大器侧

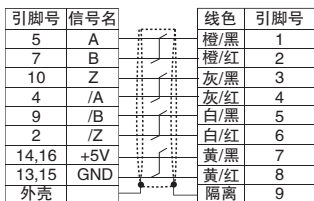


SVEPH-DAAB2

产品页▶2610

马达侧

放大器侧

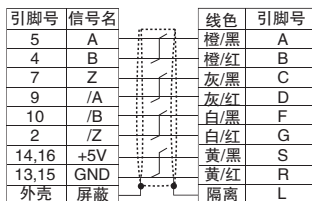


SVEPH-DAA21

产品页▶2610

马达侧

放大器侧

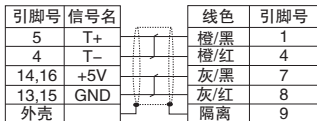


SVEPH-DAA22

产品页▶2610

马达侧

放大器侧

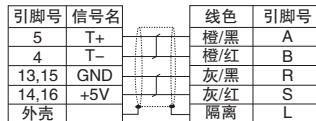

产品目录  
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·  
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·  
旋转报警灯

LED灯

开关电源·  
噪音滤波器·变压器

电路保护器·  
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·  
光纤

连接器

压着端子·  
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·  
线槽

固定部件

AC电源线·  
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·  
镜头·附件

显示器·显  
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·  
周边产品

技术资料  
索引