

自由长

长度单位1.0m

RoHS



特长

Global Harness Series

无屏蔽自由长度LAN线缆，长度随心选！

- 无屏蔽。
- 长度可按0.1m单位进行指定。
- 备有可轻松走线的绞线型和传输距离很长的单芯线。
- 自由长度可以避免线缆冗长盘卷，产生干扰影响美观。



注意

· 外观及规格可能会有变更，以实际到货产品为准。

CAT5E 双绞线

1000 BASE-T



Delivery
交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~15根

第3天

16根~

另定

非库存品



即时报价 询价请详参 0208

Web 报价
米思米报价
http://cn.misumi-ec.com


百度一下

E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax 报价 | 021-6710-8687

类型	颜色	接线类型	指定长度 (m)	单价			
				1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
GLHF5ET-UTP (多股)	BL(蓝色) GY(灰色) YL(黄色)	ST(同号接线) CR(交叉接线)	0.1~20 (可指定单位0.1m)	标准单价	9.5 折起	9.0 折起	另定
GLHF5ES-UTP (单根)			0.1~100 (可指定单位0.1m)				



Order
订货范例

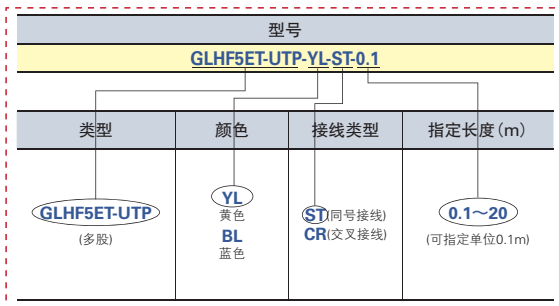

规格

标准	IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T)	
线缆	导体	多股/单根
	外径	5.3±0.3mm(多股导体)
		4.9±0.3mm(单根导体)
	导体规格	AWG24
最小弯曲半径	线缆直径×15倍	
接线类型	同号接线/交叉接线	
温度范围	<75℃	

外形图



○ 同号接线

CN1	CN2
1	白 / 橙
2	橙
3	白 / 绿
4	蓝
5	白 / 蓝
6	绿
7	白 / 褐
8	褐

○ 交叉接线

CN1	CN2
1	3 白 / 橙
2	6 橙
3	1 白 / 绿
4	4 蓝
5	5 白 / 蓝
6	2 绿
7	7 白 / 褐
8	8 褐

公差

最长	最短
全长的110%	同全长

新增自由长LAN线束，长度随心定。
品质上乘，性价比高。



▶2909



▶2911



▶2913

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引