



特长

Global Harness Series

带屏蔽自由长度LAN线缆，长度随心选！

- 带屏蔽，抗干扰。
- 长度可按0.1m单位进行指定。
- 备有可轻松走线的绞线型和传输距离很长的单芯线。
- 自由长度可以避免线缆冗长盘卷，产生干扰影响美观。



·外观及规格可能会有变更，以实际到货产品为准。

CAT6 EMI对策 双绞线 1000 BASE-TX

Delivery 交货期

1根起接受订购!	
发货日期	
1~15根	第3天
16根~	另定

非库存品



即时报价 询价请详参 Q208

Web 报价 1 米思米报价 24小时 http://cn.misumi-ec.com


米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn  
3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	颜色	接线类型	指定长度(m)	单价			
				1~15根	16~49根	50~99根	100根以上
GLHF6T-FTP (多股)	BL (蓝色)	ST (同号接线)	0.1~20 (可指定单位0.1m)	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
GLHF6S-FTP (单根)	GY (灰色)	CR (交叉接线)	0.1~100 (可指定单位0.1m)				




Order 订货范例

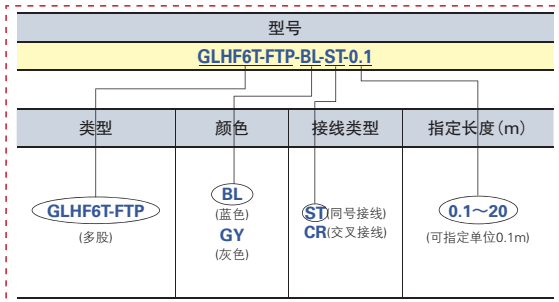

规格

标准	IEEE802.3ab(最高符合1000BASE-T)	
线缆	导体	多股/单根
	外径	6.5±0.3mm(多股导体)
		6.7±0.3mm(单根导体)
	导体规格	AWG24
最小弯曲半径	线缆直径×15倍	
接线类型	同号接线/交叉接线	
温度范围	<75℃	

 外形图



○同号接线

CN1	CN2	颜色
1	1	白/橙
2	2	橙
3	3	白/绿
4	4	蓝
5	5	白/蓝
6	6	绿
7	7	白/褐
8	8	褐

○交叉接线

CN1	CN2	颜色
1	3	白/橙
2	6	橙
3	1	白/绿
4	4	蓝
5	5	白/蓝
6	2	绿
7	7	白/褐
8	8	褐

公差

最长	最短
全长的110%	同全长

新增自由长LAN线束，长度随心定。  
品质上乘，性价比高。



▶2909



▶2911



▶2913