

Cat5E UTP (绞合导体无屏蔽) (高品质型)

新产品

1个起售

库存

RoHS



特长 高品质无屏蔽的LAN线缆!

- UTP(无屏蔽)型。
- 绞线型方便接线作业。
- 镀金层厚度达50 μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准, 请参阅▶2906页。

CAT5E 1000 BASE-T 双绞线

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~20根 次日(当日)

21根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

类型	颜色	全长
GLHR5ET-UTP	BL	1
↓		
型号		
GLHR5ET-UTP-BL-1		



即时报价 询价请详参 ▶ 0208


Web 报价 Email 报价 FAX 报价

类型	颜色	全长 (m)	单价折扣率			
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
GLHR5ET-UTP	BL(蓝) GY(灰) YL(黄)	1	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
		2				
		3				
		5				
		7				
		15				

规格

标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	绞线
	外径	5.3±0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×15倍
接线类型	同号接线	
温度范围	<75°C	

接线图

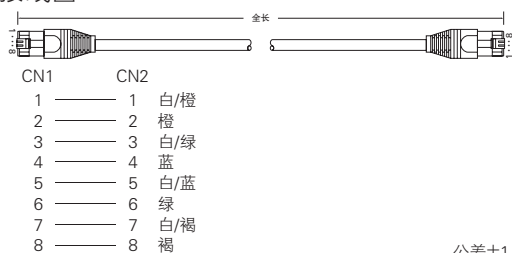

Cat5E UTP (单根导体无屏蔽) (高品质型)

新产品

1个起售

库存

RoHS



特长 无屏蔽长尺寸Cat5E线缆

- UTP(无屏蔽)型。
- 单芯线型, 适用于长距离传输。
- 镀金层厚度达50 μ 。



注意

- 外观及规格可能会有变更, 恕不预先通知。
- 关于FLUKE测量标准, 请参阅▶2906页。

CAT5E 1000 BASE-T 双绞线

Delivery 交货期

1根起接受订购!

发货日期

1~20根 次日(当日)

21根~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

类型	颜色	全长
GLHR5ES-UTP	BL	20
↓		
型号		
GLHR5ES-UTP-BL-20		



即时报价 询价请详参 ▶ 0208

Web 报价 Email 报价 FAX 报价

类型	颜色	全长 (m)	单价折扣率			
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上
GLHR5ES-UTP	BL(蓝) GY(灰) YL(黄)	20	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
		30				

规格

标准	IEEE802.3/ab(最高适用于1000BASE-T)	
线缆	导体	单芯线
	外径	4.9±0.3mm
	导体规格	AWG24
	最小弯曲半径	线缆直径×15倍
接线类型	同号接线	
温度范围	<75°C	

接线图

