



EMI 对策 Cat6 1000 BASE-TX 双绞线



特长 高品质六类带屏蔽网线，全数Fluke检查商品

- 是符合Cat6标准的优质网线。
- STP(带屏蔽)型线缆，不易受噪音干扰。
- 线缆为挠性绞线型，接线更轻松。
- 采用防卡爪折断结构，卡爪不易折断。
- STP(带屏蔽)、绞线的说明请参照▶2905页。

1根起接受订购!

发货日期

1~30根	次日(当日)
31根~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。


库存品

库存品售完即止



型号	LAC6-SY-BL-7
----	--------------

●防卡爪折断结构

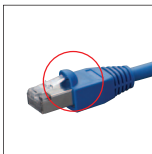

※外观及规格可能会有变更，恕不预先通知。

即时报价 询价请详参 0208


Web 报价 24小时 E-mail 报价 FAX 报价

型号	颜色	全长 (m)	单价				单价折扣率
			1~9根	10~19根	20~29根	30根以上	
LAC6-SY-BL-7	蓝色	7	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定	
LAC6-SY-BL-10		10					
LAC6-SY-GY-7	灰色	7					
LAC6-SY-GY-10		10					
LAC6-SY-GY-15		15					

规格


标准	IEEE802.3/ab、EIA/TIA-845(最高符合100BASE-TX)	
类别	Cat6	
连接器	RJ45	
线缆	导体	多股
	外径	6.1±0.3mm
	导体规格	AWG26
	最小弯曲半径	线缆直径×4倍
重量	约45g/m(连接器除外)	
接线类型	同号接线	

接线图

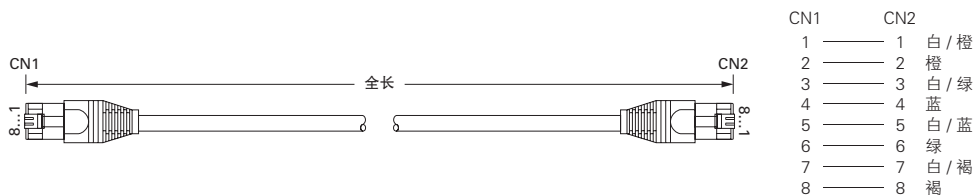

公差

最长	最短
全长的103%	同全长

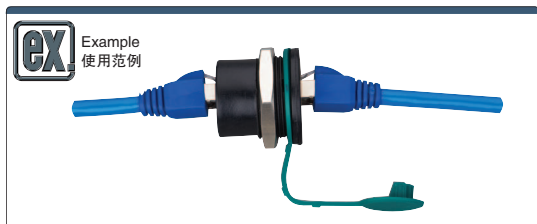

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架

扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引