

压接端头

RoHS



镀银 压接 UL CSA

Delivery 交货期

特长 低价、高可靠性压接用端子!

- 可用于大型连接器制造商、MISUMI独创压接型连接器的端头。
- E请使用E型端子; DD请使用D型端子。
- 请根据电线尺寸来选择端子。
- 与大型连接器制造商的产品完全兼容!

1包起接受订购!

发货日期

1~5包 次日(当日)

6包~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order 订货范例


型号

ME-AWG20-P

※例: 如需200个时, 订购数量为2。

尺寸图

(单位: mm)

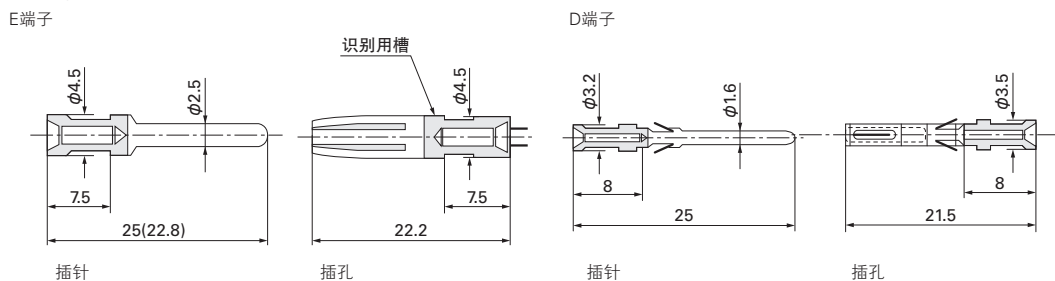

订购单位 包
每包数量 100个装



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
Fax报价 | 021-6710-8687

| 型号 | 触头类型 | 适用电线 (mm ²) | AWG尺寸 | φ mm | 电线剥离尺寸 | 类型 | 单价折扣率 | | | | |
|------------|--------|-------------------------|-------|------|--------|----|-------|--------|--------|-------|----|
| | | | | | | | 1~9包 | 10~19包 | 20~29包 | 30包以上 | |
| ME-AWG20-P | E端子 | 0.5 | 20 | 1.1 | 7.5 | 插针 | 标准单价 | 9.5折起 | 9.0折起 | 另定 | |
| ME-AWG18-P | | 0.75~1 | 18 | 1.45 | 7.5 | | | | | | |
| ME-AWG16-P | | 1.5 | 16 | 1.75 | 7.5 | | | | | | |
| ME-AWG14-P | | 2.5 | 14 | 2.25 | 7.5 | | | | | | |
| ME-AWG20-S | | 0.5 | 20 | 1.1 | 7.5 | | | | | | |
| ME-AWG18-S | 0.75~1 | 18 | 1.45 | 7.5 | 插孔 | | | | | | |
| ME-AWG16-S | 1.5 | 16 | 1.75 | 7.5 | | | | | | | |
| ME-AWG14-S | 2.5 | 14 | 2.25 | 7.5 | | | | | | | |
| MD-AWG22-P | D端子 | 0.14~0.37 | 26~22 | 0.9 | | 8 | | | | | 插针 |
| MD-AWG20-P | | 0.5 | 20 | 1.1 | | 8 | | | | | |
| MD-AWG18-P | | 0.75~1 | 18 | 1.45 | 8 | | | | | | |
| MD-AWG16-P | | 1.5 | 16 | 1.75 | 8 | | | | | | |
| MD-AWG14-P | | 2.5 | 14 | 2.25 | 8 | | | | | | |
| MD-AWG22-S | | 0.14~0.37 | 26~22 | 0.9 | 8 | 插孔 | | | | | |
| MD-AWG20-S | | 0.5 | 20 | 1.1 | 8 | | | | | | |
| MD-AWG18-S | | 0.75~1.4 | 18 | 1.45 | 8 | | | | | | |
| MD-AWG16-S | | 1.5 | 16 | 1.75 | 8 | | | | | | |
| MD-AWG14-S | | 2.5 | 14 | 2.25 | 8 | | | | | | |