



面板安装型插座



特长 法兰式防水螺纹连接插座

- 通过螺纹方式与插头连接。
- 外壳材质为锌基合金，坚固耐用。
- 通过IP66防水认证。
- 本产品带有防水盖。
- 面板安装型产品，可与直通型或弯角型组合。



- 面板安装插座的插针与插孔不能组合。
- 芯数排列请参考: [▶3229页](#)。

IP66 焊接 镀金

Delivery 交货期

1个起接受订购!	
发货日期	
1~5个	次日(当日)
6个~	另定
17:00前订购的库存品可当日发货。	
库存品	

组合例

MWS连接器线束



▶2229页

=

MWS连接器



+

通用信号电缆



▶4151页

同类产品

非防水型




▶3299页

尺寸图

(单位: mm)

插座型号	图形				
面板安装型插座 MWS-ZPS					
	外壳尺寸	16	20	24	28
	φ d1	16	20	24	28
	D	M18×1	M22×1	M26×1	M30×1
	l	13	14	15	15
	L	26	28	28	28
	b	20	22	26	30
	B	26	29	32	36
	φ d	16.5	20.5	24.5	28.5
	φ	3.5	3.5	3.5	3.5

附件品

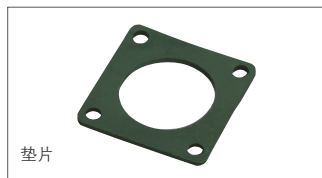

材质/规格

接插方式	螺纹连接
外壳材料	锌基合金(镀铬)
绝缘体	热塑塑料PPS 耐高温260℃(最大)
接触件材料	铜(镀金)
接线方式	焊接
接触件直径	φ1~φ3.5mm
接插次数	>500次
温度范围	-25℃~+85℃
绝缘电阻M.Ω	2000

- MIL规格圆形连接器 MMS
- MIL规格圆形连接器(经济型) EMS
- MIL规格圆形连接器(防水) MMS
- MIL规格卡扣连接器 VGM
- 耐环境连接器(耐热·真空) LEB
- 螺纹式连接器(NCS/NJCMNS)
- 小型螺纹式连接器(PLT/R03)
- 防水螺纹式连接器(NWPCN/JMWS)
- 小型防水螺纹式连接器(R04/XS2)
- 树脂螺纹防水连接器PSCW
- 欧规螺纹式连接器 NET
- 欧规螺纹防水连接器(CE06/JL04V/GCW)
- 卡扣式连接器 MBC
- 卡扣式防水连接器(NB01/CE01/JL05/MWB)
- 快速插拔连接器(NR/PRC03/PRC04)
- 小型快速插拔连接器(PRC05/HR10/MWP)
- 快速插拔防水连接器NRW
- 小型快速插拔防水连接器(CM10/JN1)
- 插入型 DIN/MINI DIN 连接器
- M12 无源分线盒 CTBC
- M23 型连接器
- 大容量工业用连接器 BTC
- 大容量工业用连接器(防水) BWTC



Order
订货范例

类型	外壳规格	芯数	触头形状
MWS-ZPS	16	2	P



型号
MWS-ZPS-16-2-P



即时报价

询价请详参
0208

1 Web 报价
24小时

米思米报价
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax 报价 | 021-6710-8687

类型	外壳规格	芯数 3329页	触头形状	单价折扣率			
				1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
MWS-ZPS 组合对象 直通型(3331页) 或 弯角型(3333页)	16	2	P (插针) S (插孔)	标准单价	7.5 折起	6.0 折起	另定
		3					
		4					
		5					
		7					
	9						
	2						
	3						
	4						
	5						
	7						
	9						
	12						
	10						
	12						
	19						
7							
12							
16							
17							
20							
24							
26							

- 产品目录
- 交易指南
- 继电器
- 开关按钮·开关盒·指示灯·蜂鸣器
- 多层信号灯·旋转报警灯
- LED灯
- 开关电源·噪音滤波器·变压器
- 电路保护器·保险丝
- 测量仪表
- AC/DC风扇
- 连接器线束
- 机器设备线束
- 测量通信线束
- LAN线缆·光纤
- 连接器
- 压着端子·测试用端子
- 端子台
- 电缆
- 保护管·软管·线槽
- 固定部件
- AC电源线·接插件
- 电源排插
- 配线工具
- 箱体
- 检测探头·镜头·附件
- 显示器·显示器支架
- 扩展卡
- 键盘·鼠标·周边产品
- 技术资料索引

组合方式

T(插头)

Z(插座)

S: 直通型



*有三种出线方式。

3331页

A: 弯角型



*有三种出线方式。

3333页

PS: 面板安装型



J: 中继型



*有三种出线方式。

3335页

欧式运动电缆,
PVC护套, PUR护套多种规格, 品质上乘, 价格公道。



4103



4033



4069