

直通型插头

RoHS



2D CAD
可从网页下载

螺丝固定 IP44

Delivery 交货期

发货日期

10个~ 第10天

非库存品

特长 夹电缆固定结构的大容量工业插头

- 尼龙外壳，方便轻巧。
- 尾部电缆紧固装置，可以在室外恶劣环境中适用。
- 具有节约安装时间的外壳结构，可以保证电缆连接牢固和防止自动松开。
- 防护等级IP44。



注意

- 组装方法请参考 ▶3459页
- 选择时请考虑适用电压。
- 与面板型插座 ▶3461页组合使用。
- 规格表中的尺寸由于工厂生产过程中模具等变更，为非保证值。
- 该产品以10的倍数起订。

Order 订货范例


型号

BTC-TS-163-230

Example 使用范例



尺寸图

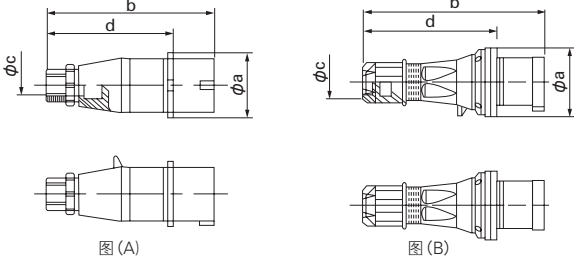

规格表

单位: mm

型号	电流 (A)	芯数	电压 (V)	适合频率 (HZ)	a	b	c	d	外形图	参考重量 (g/个)
BTC-TS-163-230	16	3	230	50~60	51	142	16	105	图(A)	135
BTC-TS-164-400		4	400		58	145	16	108		150
BTC-TS-165-400		5	400		64	146	20	109		185
BTC-TS-323-230	32	3	230	50~60	66	182	20	136	图(A)	230
BTC-TS-324-400		4	400		66	182	20	136		250
BTC-TS-325-400		5	400		73	182	20	136		285
BTC-TS-633-230	63	3	230	50~60	98	260	36.8	192	图(B)	760
BTC-TS-634-400		4	400		98	260	36.8	192		830
BTC-TS-635-400		5	400		98	260	36.8	192		850



即时报价 询价请详参 0208

Web 报价

米思米报价

百度一下

E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn

24小时

http://cn.misumi-ec.com

Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	电流 (A)	芯数	电压 (V)	颜色指示	适用电线 (mm ²)	接线方式	单价折扣率			
							10个	20个	30个	40个以上
BTC-TS-163-230	16	3	230	蓝色	1.5~4	螺丝固定	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
BTC-TS-164-400		4	400	红色						
BTC-TS-165-400		5	400	红色						
BTC-TS-323-230	32	3	230	蓝色	2.5~10					
BTC-TS-324-400		4	400	红色						
BTC-TS-325-400		5	400	红色						
BTC-TS-633-230	63	3	230	蓝色	10~25					
BTC-TS-634-400		4	400	红色						
BTC-TS-635-400		5	400	红色						

端子台与线束成套出售，
选型简单方便，价格更优惠!

