

面板安装型插座 (防水)

RoHS



2D CAD
 可从网页下载

特长 暗式面板安装大容量工业防水插座

- 尼龙外壳，方便轻巧。
- 外盖具有支撑效果。可在室外恶劣环境中适用。
- 电线不用外漏，具有隐蔽性，可保持走线的美观。
- 防护等级IP67。



注意

- 组装方法请参考 [▶3459页](#)
- 选择时请考虑适用电压。
- 与直通型插头 [▶3462页](#) 组合使用。
- 配有螺丝4个，电流16A、32A产品为M4螺丝，电流63A、125A产品为M6螺丝。
- 规格表中的尺寸由于工厂生产过程中模具等变更，为非保证值。
- 该产品以10的倍数起定。



Order
 订货范例



Delivery
 交货期

发货日期


10个~ **第10天**

非库存品

型号

BWTC-PR-163-230

尺寸图

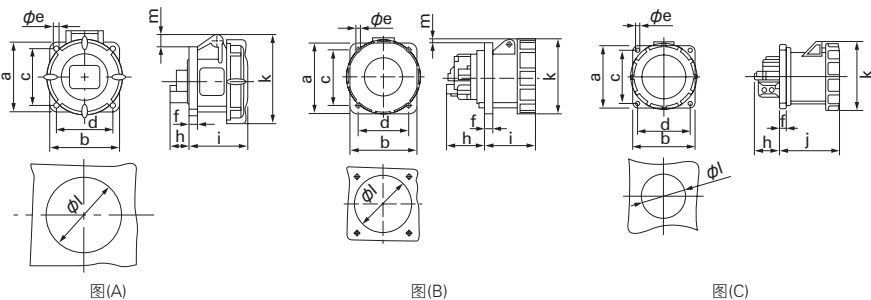

图(A)

图(B)

图(C)



Example
 使用范例



*与直通型组装后示意图

规格表

单位: mm

型号	电流 (A)	芯数	电压 (V)	a	b	c	d	e	f	h	i	k	l	m	外形图	参考重量 (g/个)
BWTC-PR-163-230	16	3	230	65	65	52	52	5.5	7	17	56	82	45	8.5	图(A)	130
BWTC-PR-164-400		4	400	65	65	52	52	5.5	7	26	56	90	45	12		160
BWTC-PR-165-400		5	400	75	75	60	60	5.5	7	23	58	98	55	15.5		190
BWTC-PR-323-230	32	3	230	75	75	60	60	5.5	8	36	66	101	60	13	图(A)	250
BWTC-PR-324-400		4	400	75	75	60	60	5.5	8	36	66	101	60	13		260
BWTC-PR-325-400		5	400	75	75	60	60	5.5	8	19	66	108	60	17		270
BWTC-PR-633-230	63	3	230	107	100	85	85	6.5	12	56.5	76	113	88	7	图(B)	570
BWTC-PR-634-400		4	400	107	100	85	85	6.5	12	56.5	76	113	88	7		630
BWTC-PR-635-400		5	400	107	100	85	85	6.5	12	56.5	76	113	88	7		670
BWTC-PR-1253-230	125	3	230	120	120	100	100	6.5	15.4	47.7	118.2	130	105	-	图(C)	986
BWTC-PR-1254-400		4	400	120	120	100	100	6.5	15.4	47.7	118.2	130	105	-		1101
BWTC-PR-1255-400		5	400	120	120	100	100	6.5	15.4	47.7	118.2	130	105	-		1216



即时报价 询价请详参 0208

1 Web 报价 米思米报价 百度一下

http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	电流 (A)	芯数	电压 (V)	颜色指示	适用电线 (mm ²)	接线方式	单价折扣率			
							10个	20个	30个	40个以上
BWTC-PR-163-230	16	3	230	蓝色	1.5~4	螺丝固定	标准单价	9.5折起	9.0折起	另定
BWTC-PR-164-400		4	400	红色						
BWTC-PR-165-400		5	400	红色						
BWTC-PR-323-230	32	3	230	蓝色	2.5~6					
BWTC-PR-324-400		4	400	红色						
BWTC-PR-325-400		5	400	红色						
BWTC-PR-633-230	63	3	230	蓝色	6~25					
BWTC-PR-634-400		4	400	红色						
BWTC-PR-635-400		5	400	红色						
BWTC-PR-1253-230	125	3	230	蓝色	25~70					
BWTC-PR-1254-400		4	400	红色						
BWTC-PR-1255-400		5	400	红色						