


整套组件 (外壳、端头)

RoHS

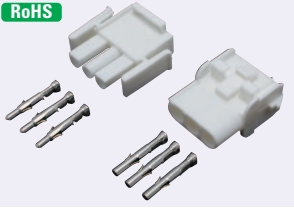

减少选型工时! 外壳、端头配套销售

- Universal MATE-N-LOK系列的外壳(公、母)和端头(公、母)配套。
- 可避免多余库存, 减少选型工时。



- 电气特性请参考▶3560页。
- 请使用专用工具(▶3565、3566页)进行压接作业。
- 根据外壳芯数的不同, 附带必要数量+α的端头。



Delivery
交货期

发货日期

1~4盒	次日(当日)
5盒~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

制造商: TE Connectivity

尺寸图 (单位: mm)

插座型外壳

插头型外壳

插针端头

插孔端头

面板加工尺寸

芯数	A	B	C
2	14.00	14.00	14.35
3	20.30	20.30	20.70
4	26.70	26.70	27.05

*面板厚度请选择0.76~2.29mm。

构成零件表

型号	插头外壳	插座外壳	插针端头	插孔端头
SET-YM-R-2-24	NYUM2-P-20P	NYUM2-S-20P	NYUMA2418-M-100P	NYUMA2418-FM-100P
SET-YM-R-2-20	NYUM2-P-20P	NYUM2-S-20P	NYUMA2014-M-100P	NYUMA2014-FM-100P
SET-YM-R-3-24	NYUM3-P-20P	NYUM3-S-20P	NYUMA2418-M-100P	NYUMA2418-FM-100P
SET-YM-R-3-20	NYUM3-P-20P	NYUM3-S-20P	NYUMA2014-M-100P	NYUMA2014-FM-100P
SET-YM-R-4-24	NYUM4-P-20P	NYUM4-S-20P	NYUMA2418-M-100P	NYUMA2418-FM-100P
SET-YM-R-4-20	NYUM4-P-20P	NYUM4-S-20P	NYUMA2014-M-100P	NYUMA2014-FM-100P

套装内容



外壳(公、母)…各5个
端头(公、母)…与芯数相应的必要数量+α

订购单位	盒
每盒数量	5套装



Order
订货范例

型号	SET-YM-R-2-24
----	---------------

※例: 如需10套时, 订购数量为2。



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 米思米报价 百度一下
24小时 <http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | ec@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	盒装数量	形状类型	芯数	适用电线			单价			
				AWG	导体截面积mm ²	包覆外径φmm	1~3盒	4~19盒	20~29盒	30盒以上
SET-YM-R-2-24	5套	中继(面板)	2	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
SET-YM-R-2-20				20-14	0.5~2.27	3.3~5.08				
SET-YM-R-3-24			3	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54				
SET-YM-R-3-20				20-14	0.5~2.27	3.3~5.08				
SET-YM-R-4-24			4	24-18	0.2~0.89	1.02~2.54				
SET-YM-R-4-20				20-14	0.5~2.27	3.3~5.08				

MISUMI独创专用压接工具,
超低价格, 超短交期。



▶3673



▶3573



▶3648