

新产品

进口商品
HIGH QUALITY

1个起售

库存

RoHS

20 CAD
可从网页下载

特长

8点公共+32点I/O的欧姆龙PLC端子台

- 超省空间设计。
- 欧姆龙PLC输入单元用端子台。
- 公共端8极端子台和32点I/O端子台合一。
- 同时支持DIN导轨安装、螺丝安装。



注意

· 连接使用前, 请先确认设备的规格。

省空间 PLC 柜内接线

Delivery
交货期

1台起接受订购!

发货日期

1~4台	次日(当日)
5台~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品


关联产品

欧姆龙PLC线束

▶2047页




接线图

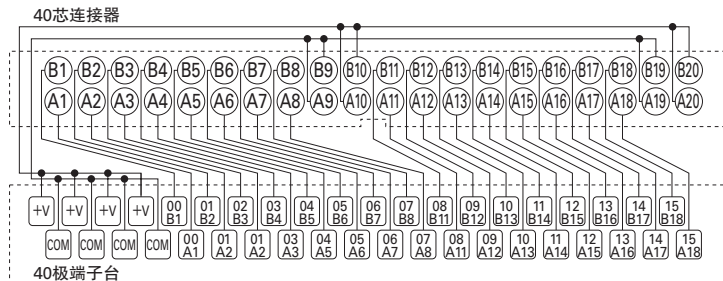

适用欧姆龙PLC

CJ1W-OD231、CJ1W-OD261(CN1)、CJ1W-OD261(CN2)、CJ1W-MD261(CN1)、CS1W-OD231、CS1W-OD232、
CS1W-OD261(CN1/CN2)、CS1W-OD262(CN1/CN2)、CS1W-MD261(CN1)、CS1W-MD262(CN1)、CS1W-MD561(CN1)、CQM1-OD216、
C200H-OD218、C200H-OD219(CN1/CN2)、C500-OD213、CQM1-OD213


尺寸图

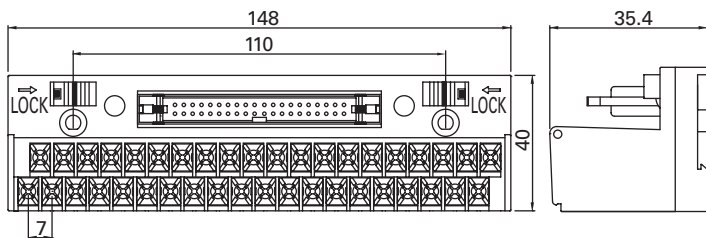

输入连接器 (TOP VIEW)


(单位: mm)

 MIL40芯插针



B1 B2 B3 B19 B20
A1 A2 A3 A19 A20

 适用压着端子



▶3807页

▶3805页

规格

额定电压	125VAC/24VDC
额定电流	1A
适用电线	1.25mm ² /AWG16
绝缘电阻	100MΩ以上(DC500V)
耐电压	AC500V(1分钟)
端子台螺丝	M3×10L
紧固扭矩	0.8N·m max
环境温度范围	-10℃~+50℃ (无结冰或结露)

材质

端子台	PPO (聚苯醚)
外壳	PC (聚碳酸酯)
电路板	Epoxy 1.6t

旋转铭牌示意图

+V	+V	+V	+V	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
COM	COM	COM	COM	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
				A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18

即时报价 询价请详参
▶0208Web
报价Email
报价FAX
报价

型号	单价折扣率			
	1~4台	5~9台	10~19台	20台以上
MKS-M40T40-OM-2	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定

Order
订货范例

型号

MKS-M40T40-OM-2