


# Interface Terminal Blocks Linked to PLC 欧式连接器端子台

## 欧姆龙PLC CPU用

1个起售

库存

RoHS

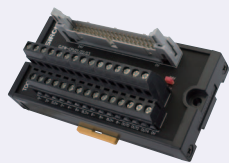

特长

### 欧姆龙PLC用欧式连接器端子台

- 适用于欧姆龙CJ1M系列CPU。
- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方。建议使用M4×16的螺丝，螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。



注意

·请在订购前先确认PLC引脚定义。

CE 省空间 PLC 柜内接线



Delivery 交货期

1个起接受订购!

发货日期

1~4个 次日(当日)

5个~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

### 关联产品


MIL连接器线束

▶2047页



### 接线图


40芯MIL连接器

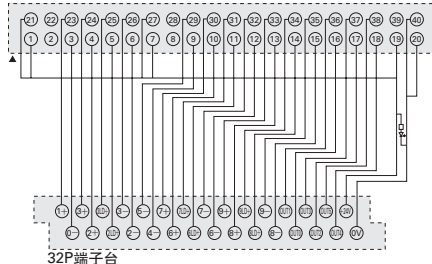

32P端子台


### 尺寸图

(单位: mm)

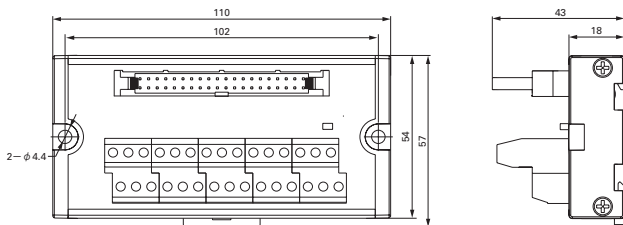


### 搭载连接器针排列 (TOP VIEW)

 MIL40芯插针



### 端子台端子排列 (TOP VIEW)

 

### 规格

额定电压	DC24V
额定电流	1A
适用电线	AWG26~16
输入连接器	MIL标准40芯

### M材质

端子台	聚酰胺66 UL94V-0
壳体	PC+ABS(主体)、尼龙(固定件)
电路板	环氧树脂玻璃纤维(FR4)



Order 订货范例

型号

MWS-T002

### 适用PLC

欧姆龙 PLC模块 CJ1M-CPU21, CJ1M-CPU22, CJ1M-CPU23

### 电线剥离长度



即时报价 询价请详参 0208



Web 报价



Email 报价



FAX 报价

型号	单价折扣率			
	1~4个	5~9个	10~19个	20个以上
MWS-T002	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定

品种齐全的高品质LED照明灯，  
适用于工控领域，高亮度、高防护!



▶1313



▶1315



▶1320