



可拆解尼龙扎带

RoHS



特长 可拆解再利用的标准型扎带

- 采用UL94V-2认可的尼龙66做成，不容易老化，承受能力强。
- 捆扎牢固不易脱落。
- 广泛用于线束的固定，使线束美观，整洁。
- 有黑白两种颜色，其中黑色扎带具有抗紫外线功能，可用于室外；白色主要用于室内。



库存品售完即止



Delivery
交货期

发货日期

清仓降价销售
次日(当日)发货。

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

材质特性

材质	尼龙66
使用温度范围	-40℃~+85℃
颜色	白(室内用)·黑(室外用)



Order
订货范例


型号

YNDB-36150-100P


※例: 如需200根时, 订购数量为2。

尺寸图

(单位: mm)

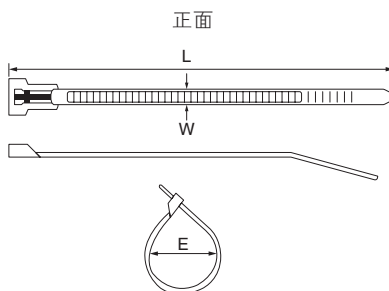

扎带的拆解方法

 

订购单位	包
每包数量	100根装



即时报价 询价请详参
0208

1 Web报价
E-MISUMI

米思米报价 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn

3 Fax报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	每包装	尺寸(mm)		拉伸强度(Kgs)	捆扎范围E(mm)	单价折扣率			
			L	W			1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
YNDB-36150-100P	黑色	100根	150	3.6	18	3-35	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定
YNDB-48200-100P			200	4.8	22	3-35				
YNDB-72250-100P			250	7.2	55	4-80				
YNDW-36150-100P	白色		150	3.6	18	3-35				
YNDW-48200-100P			200	4.8	22	3-35				
YNDW-48280-100P			280	4.8	22	3-80				
YNDW-72250-100P			250	7.2	55	4-80				
YNDW-72300-100P			300	7.2	55	4-90				



经济型尼龙扎带



▶ P.5305

带固定夹扎带



▶ P.5316

经济型自粘式扎带固定座



▶ P.5325