


带树脂涂层的强力捆扎不锈钢扎带

RoHS

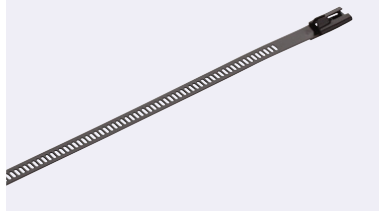

特长 树脂涂层·梯形不锈钢扎带

- 采用不锈钢制造，防锈性能优异。
- 可强力捆扎的梯形结构。
- 带有树脂涂层，不易损伤扎紧对象物。
- 具有耐酸、耐碱性。



| 发货日期 | |
|-------|--------|
| 1~10包 | 次日(当日) |
| 11包~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品




| 型号 |
|-----------------|
| CTSMHC-1957-10P |

※例: 如需20根时, 订购数量为2。

尺寸图

(单位: mm)

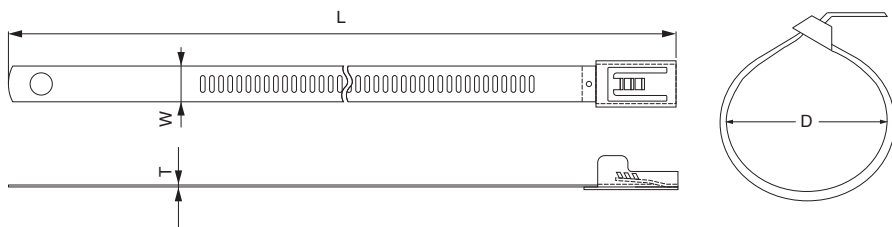

材质特性

| | |
|--------|--------------|
| 材质 | SUS316+尼龙11 |
| 使用温度范围 | -40°C~+120°C |

| | |
|------|------|
| 订购单位 | 包 |
| 每包数量 | 10根装 |



即时报价 询价请详参 0208

1 Web报价 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

| 型号 | 每包装 | 尺寸(mm) | | | | 拉伸强度(Kgs) | 重量※(g/根) | 单价 | 单价折扣率 | | |
|-----------------|-----|--------|----|-----|---------|-----------|----------|------|--------|--------|-------|
| | | 长L | 宽W | 厚T | 最大捆扎直径D | | | 1~9包 | 10~19包 | 20~29包 | 30包以上 |
| CTSMHC-1957-10P | 10根 | 195 | 7 | 0.3 | 45 | 113.4 | 4.0 | 标准单价 | 8.0折起 | 7.5折起 | 另定 |
| CTSMHC-2557-10P | | 255 | | | 64 | | | | | | |

※重量为参考值。



圆头抗震扎带

P.5317

带球头锁不锈钢扎带

P.5318