


电线标识贴纸

Wiring Accessories 固定部件

RoHS

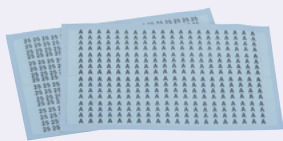

特长 操作便利的标识贴纸

- 即用即粘，操作方便。
- 每PCS贴纸长度为20mm。



注意

·当包扎电缆较粗时，可选择连接在一起的2PCS使用。
(中间带有可撕开的虚线)此时整个长度为40mm。



Delivery
交货期

发货日期

1~10包	第5天
11包~	另定


非库存品

材质特性

材质	防水软性布质
使用温度范围	-20℃~+80℃



Order
订货范例

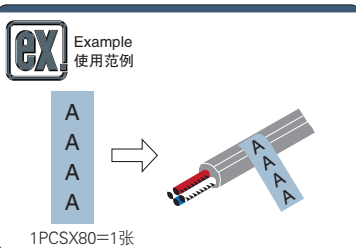

1PCSX80=1张

类型	指定文字	型号
KSMLB	A (字母: A~Z)	KSMLB-A
	99 (数字: 0~99)	KSMLB-99
	PLUS (符号: PLUS、MINUS)	KSMLB-PLUS

注意事项:
※不能够进行多文字字符的组合选型。 NG例) KSMLB-A6
※指定文字为: “+”和“-”时, 请分别用“PLUS”和“MINUS”进行指定。

订购单位	包
每包数量	10张装



即时报价 询价请详参 0208

Web报价 | 米思米报价 | 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	指定文字	宽度 (mm)	长度 (mm)	每包装	单价折扣率			
					1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
KSMLB	0~99(数字) A~Z(字母) PLUS(+), MINUS(-)	6	20	10张 (每张印字 80 pcs)	标准单价	7.5 折起	6.0 折起	另定