

封闭型螺纹式塞头

RoHS



20 CAD  
可从网页下载

特長 封闭型螺纹塞头

- 用于堵住箱体或面板上已开的备用圆孔，防止灰尘和异物的进入。
- 适用螺纹有M、G (PF)。

阻燃




Delivery  
交货期

发货日期

1~5包	次日 (当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

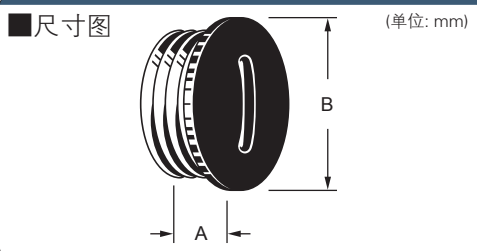

(单位: mm)

材质特性

材质	尼龙66
阻燃等级	UL 94V-2
使用温度范围	-20~+80℃



Order  
订货范例

类型	颜色	包装	型号
CABSC-M12	B	100P	CABSC-M12-B-100P

※例: 订购时, 请注意每包数量。

订购单位	包
每包数量	10 · 50 · 100个装



即时报价 询价请详参 0208


1 Web报价	米思米报价	百度一下	2 E-mail报价   elcs@misumi.sh.cn
24小时	http://cn.misumi-ec.com		3 Fax报价   021-6710-8687

类型	颜色	包装	螺纹规格	尺寸 (mm)		单价	单价折扣率			
				A	B		1~9包	10~19包	20~29包	30包以上
CABSC-M16	B(黑) G(浅灰)	100P (100个)	M16×1.5	8	20	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定	
CABSC-M20			M20×1.5	8	25					
CABSC-M25			M25×1.5	8.5	30					
CABSC-M32		50P (50个)	M32×1.5	10	38					
CABSC-M40			M40×1.5	13	47					
CABSC-M50		10P (10个)	M50×1.5	14	57					
CABSC-PF13		100P (100个)	G(PF)1/4	6.5	17					
CABSC-PF17			G(PF)3/8	8	20.5					
CABSC-PF21			G(PF)1/2	8	26					
CABSC-PF26			G(PF)3/4	10	32					
CABSC-PF33			50P (50个)	G(PF)1	12					40
CABSC-PF42				G(PF)1 1/4	13					49




Example  
使用范例

1. 对应设备上的螺纹孔旋紧即可。

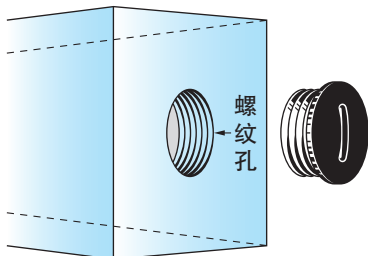

2. 若设备上无螺纹孔, 可配合固定螺母进行固定。

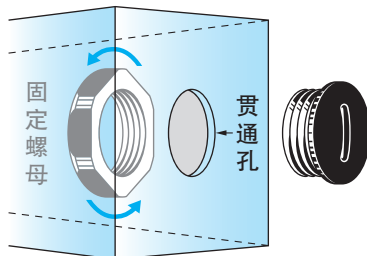

\*固定螺母请见 5362页