



电线夹 (经济型)



2D CAD
可从网页下载

特长 经济型尼龙电线夹

- 经济型尼龙制电线夹。
- 9种规格，可固定 $\phi 3.2 \sim \phi 25.4\text{mm}$ 范围内的电线束。
- 将电线置于电线夹内，再用螺丝拧紧即可。



注意

库存品售完即止

· 替代商品请见 P.5368 页。

阻燃



Delivery
交货期

发货日期

清仓降价销售，
次日(当日)发货。

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order
订货范例

型号


GDJW-3.2-100P

※例: 如需200个时, 订购数量为2。

- 扎带
- 扎带固定座
- 标识部件
- 电线固定头
- 电线保护衬套
- 电线夹
- 配线固定夹
- 工业用胶带


尺寸图

(单位: mm)

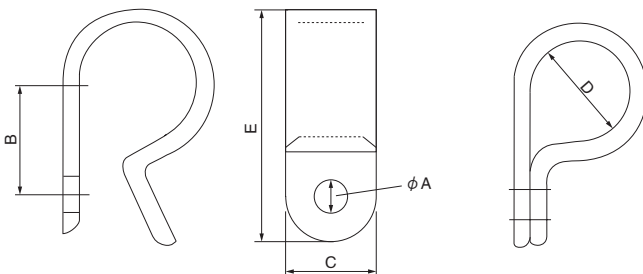

材质特性

材质	尼龙66, UL94V-2
使用温度范围	-40°C~+85°C
颜色	白·黑

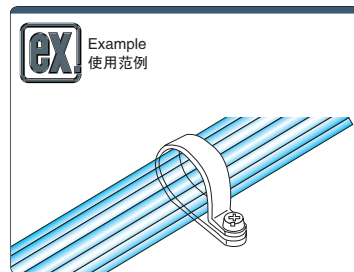

订购单位	包
每包数量	100个装



即时报价 询价请详参
P.0208

Web 报价 | 米思米报价 | 百度一下
<http://cn.misumi-ec.com>

2 E-mail 报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax 报价 | 021-6710-8687

型号	颜色	每包装	尺寸 (mm) ※					单价 1~9包	单价折扣率		
			ϕA	B	C	D	E		10~19包	20~29包	30包以上
GDJW-4.8-100P	乳白色	100个	5.2±0.5	9.6	9.6	4.8	3/16"	标准单价	7.0折起	6.0折起	另定
GDJW-6.4-100P			4.5±0.5	12	10	6.38	1/4"				
GDJW-7.9-100P			4.0±0.4	12	10	7.9	5/16"				
GDJW-15.8-100P			4.9±0.5	18.2	12	15.8	5/8"				
GDJW-25.4-100P			4.9±0.5	22	12	25.4	1"				
GDJB-3.2-100P	黑色		4.2±0.4	9.5	9.6	3.2	1/8"				
GDJB-4.8-100P			5.1±0.5	9.6	9.6	4.8	3/16"				
GDJB-6.4-100P			4.5±0.5	12	10	6.38	1/4"				
GDJB-7.9-100P			4.1±0.4	12	10	7.9	5/16"				
GDJB-9.5-100P			4.1±0.4	12.5	12	9.5	3/8"				
GDJB-12.7-100P			4.8±0.5	15.2	12	12.7	1/2"				
GDJB-15.8-100P			4.9±0.5	18.2	12	15.8	5/8"				
GDJB-19.4-100P			4.9±0.5	18.2	12	19.4	3/4"				
GDJB-25.4-100P			4.9±0.5	22	12	25.4	1"				

※因实际生产中模具原因, 实际产品尺寸有一定的差异性。



电线夹 (4段可调式)



P.5372

扁平电线夹 (带海绵)



P.5374