

1个起售

库存

Outlets / Inlets
Power cords
接插件
A/C电源线

Outlets / Inlets
接插件

RoHS



20 CAD
可从网页下载

特长 依据IEC60320标准的C14类型L型电源插头

- 本产品属L型公插，可以与IEC60320 C13类型(原IEC320)的电源母插结合使用。
- ULNo.E117978



注意

- 未取得3C认证，中国国内禁止使用。
- 请勿使用压着端子进行连接。

UL C-UL

Delivery
交货期

1个起接受订购!	
发货日期	
1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号
APCJ-2233-A

额定电流	10A
额定电压	250V
使用温度范围	-20°C~+70°C
连接器类型	C14
本体材质规格	PA66 (尼龙) 94V-2
电线孔尺寸(mm)	φ 10.3
适用芯线尺寸(mm ²)	0.75~1.0
重量(g)	30




即时报价 询价请详参 0208

Web 报价 24小时
Email 报价
FAX 报价

型号	插口形状	单价折扣率			
		1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
APCJ-2233-A	公	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

尺寸图

(单位: mm)

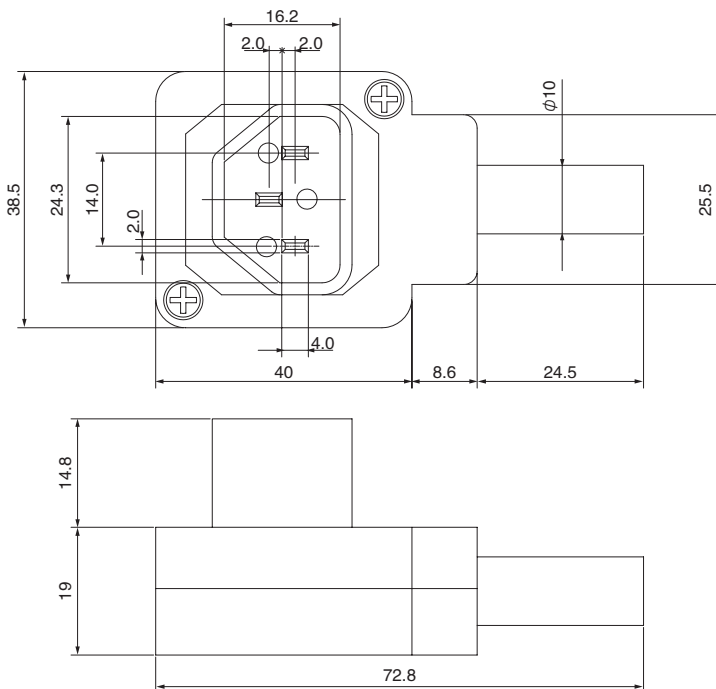

连接部



2013.11
2014.10

关联产品

电源用插头插座
IEC标准AC电源用直插(母)
P.5550

面板安装型插头插座
AC小型输出型插座(母)
P.5560

面板安装型插头插座
AC小型输出型插座(母)
P.5564