

1个起售

库存

RoHS

2D CAD
可从网页下载

CCC UL CSA VDE

Delivery
交货期

特长 依据IEC60320标准的C14输入型插头

- 本产品可与符合IEC60320标准(原IEC320)的C13型插座连接使用。
- 是快插型面板安装用电源插座。
- 接线时可以使用187系列(t=0.8)的引板断子进行接线。
- ULNo.E117978
- 含保险丝座与4P开关,对应保险丝为5×20mm▶1511页。(保险丝需另购)

1个起接受订购!

发货日期

1~100个	次日(当日)
101个~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

Order
订货范例

型号

APCJ-101-1FRS-104

Outlets / Inlets
接插件AC电源线
接插件
Power cords中国规格
AC电源线
日本规格
AC电源线
欧盟规格
AC电源线
美国规格
AC电源线
英国规格
AC电源线


额定电流	6A
额定电压	250V
开关类型	4P
材质	PA66(尼龙) UL94V-2
连接器类型	C14
重量(g)	21

即时报价 询价请详参
▶ 0208Web 报价
Email 报价
FAX 报价

型号	插口 形状	单价折扣率			
		1~9个	10~19个	20~29个	30个以上
APCJ-101-1FRS-104	公	标准单价	7.5折起	6.0折起	另定

尺寸图

(单位: mm)

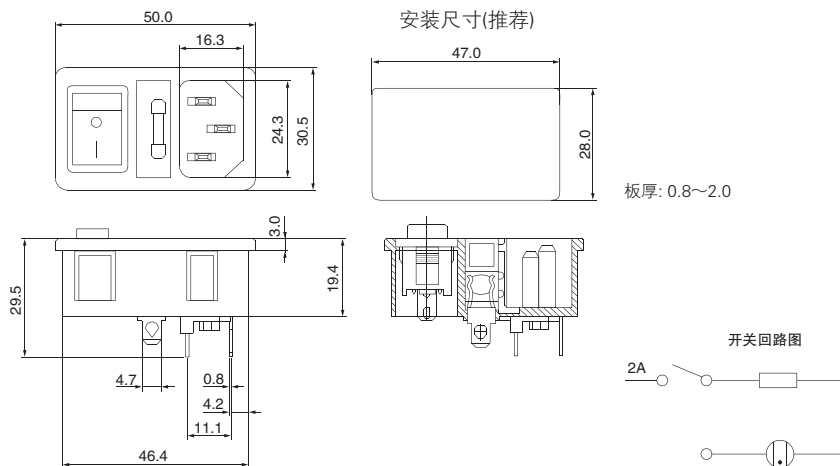

连接部

2013.11
▼
2014.10

关联产品

面板安装型插头插座
AC小型输入型插头(公)

▶ P.5571

面板安装型插头插座
AC小型输入型插头(公)

▶ P.5566

面板安装型插头插座
AC小型输入型插头(公)

▶ P.5570