

通用OA多联插座产品说明

GB规格-新国标孔



优质选材，365天满负荷使用不发烫

- 优质铜片经镀镍处理，不产生铜锈，导电性能佳。
- 标准铜芯导线，导电好发热少，使用安全放心。
- 带开关的产品中，开关采用银合金触点，耐电弧性能好，使用寿命长。
- 铜片铜芯采用锡磷青铜。

强劲弹性，正常使用多年不松动

优质铜片配合套插啮合技术，弹性强劲，啮合妥贴，有效防止电弧产生。正常使用多年不松动，并能适合各国插头。

注意：插头与插座松动，导致接触不良，是插座产生电弧甚至引起火灾的最主要原因。

双向阻燃，内芯750度高温不燃烧

内外塑料部件全部采用阻燃工程塑料，内芯750度高温不燃烧，有效防火，杜绝安全隐患。本体和按钮采用ABS树脂，蓝色插孔盖采用PC塑料。


使用注意事项

- 所接电器功率相加，总和不得超过额定功率。
- 使用时严禁捆扎导线，以免异常过热。
- 请将插头完全插入插孔内。
- 请放置在儿童接触不到的地方。
- 请不要在潮湿的环境下使用。

基本技术参数

额定电源: 10A
 额定电压: 250V~
 额定功率: 2500W
 符合GB2099.3-2008标准
 具体技术参数详见产品说明

适用插头类型

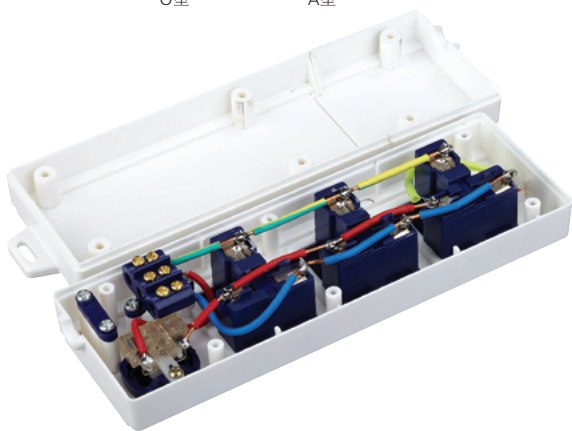

所有产品都设有挂环，方便作业现场悬挂使用



φ4
对应M4螺丝



6mm×4mm
对应M4螺丝



12mm×4mm
对应M4螺丝