

新产品

1个起售

双边折弯型(宽幅)



特长 宽幅双向折弯型钢制型材

- 折弯使板材强度更高。
- 三色可选。

基本规格

类型	材质	板厚t
FPANC15	SPCC	1.5mm
FPANC20		2.0mm
尺寸	范围	单位
W(宽)	100~1000mm	10mm间隔
H(高)	50~1000mm	10mm间隔
D(深)	60~100mm	10mm间隔

※当W=100时, H>800无法制作。



1个起接受订购!

发货日期

1~3个	第3天
4个~	另定

※注意: 发货日期不包含周六, 周日和节假日。

非库存品



类型	W	H	D	涂装色
FPANC15	400	200	100	G



型号

FPANC15-400-200-100-G


涂装色



※通常色与桔纹区别请见P6011页。


尺寸图

(单位: mm)

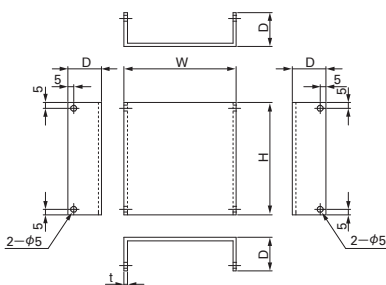

设备安装有效区域 (阴影部分为有效区域)

(单位: mm)

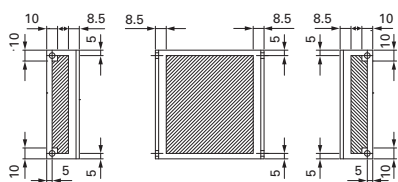

即时报价 询价请详参 0208

Web报价 24小时

米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

类型	尺寸(mm)			涂装色	单价折扣率			
	W	H	D		1~5个	6~10个	11~30个	31个以上
FPANC15 (板厚1.5mm)	100~1000 (可以10mm为 单位指定尺寸)	50~1000 (可以10mm为 单位指定尺寸)	60~100 (可以10mm为 单位指定尺寸)	K (2.5Y9/1)	标准单价	8.5 折起	8.0 折起	另定
FPANC20 (板厚2.0mm)				G (5Y7/1)				
	RE (RAL7035) 桔纹							