



上盖型(连体型)



20 CAD
可从网页下载

特长 上盖型钢制型材
● 最适用于设备安装台。
● 三色可选。

基本规格

类型	材质	板厚t
FPANG15	SPCC	1.5mm
FPANG20		2.0mm
尺寸	范围※1	单位
W(宽)	110~250mm	10mm间隔
H(高)	50~1000mm	10mm间隔
D(深)	20~100mm	10mm间隔

※1: 满足 $W \geq D \times 1.5$ 时可制作



1个起接受订购!

发货日期	
1~3个	第3天
4个~	另定

※注意: 发货日期不包含周六, 周日和节假日。

非库存品





类型	W	H	D	涂装色
FPANG15	120	240	30	K
↓				
型号				
FPANG15-120-240-30-K				

涂装色



※通常色与桔纹区别请见P6011页。

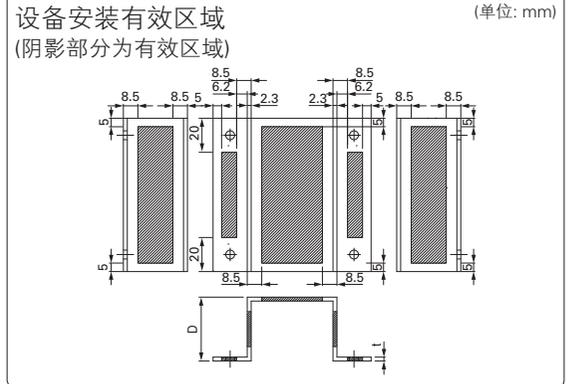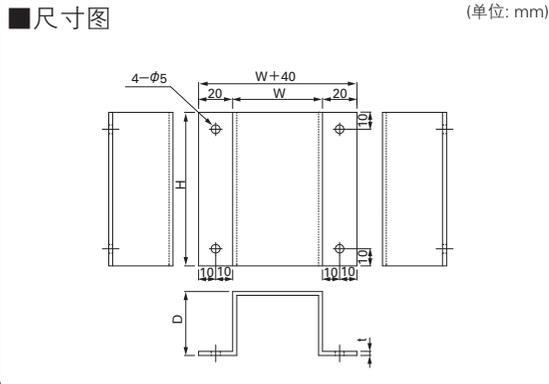

即时报价 询价请详参 0208 | **Web报价** 米思米报价 百度一下 http://cn.misumi-ec.com | **E-mail报价** | elcs@misumi.sh.cn | **Fax报价** | 021-6710-8687

类型	尺寸(mm)			涂装色	单价折扣率			
	W	H	D		1~5个	6~10个	11~30个	31个以上
FPANG15 (板厚1.5mm)	110~250 (可以10mm为 单位指定尺寸)	50~1000 (可以10mm为 单位指定尺寸)	20~100 (可以10mm为 单位指定尺寸)	K (2.5Y9/1)	标准单价	8.5 折起	8.0 折起	另定
FPANG20 (板厚2.0mm)				G (5Y7/1)				
	RE (RAL7035) 桔纹							