


1个起售

库存

RoHS

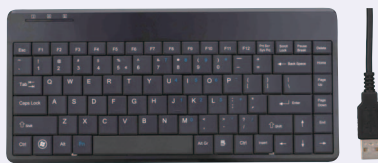

USB 1.1

CE

FCC

Delivery
交货期**特长** 钢琴镜面英文88key键盘

●迷你型设计, 小巧轻便。

1台起接受订购!

发货日期

1~3台 次日(当日)

4台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

**即时报价** 询价请详参 0208Web
报价Email
报价FAX
报价Order
订货范例

型号

JP-409A

型号	单价折扣率			
	1~3台	4~9台	10~19台	20台以上
JP-409A	标准单价	8.0 折起	7.5 折起	另定

规格

键盘和按键	连接线	尺寸(mm)		按键寿命
钢琴镜面按键表面	1.5M耐用连接线	315(长)×147(宽)×21(高)		10,000,000次
系统要求	产品包装内容	额定电压	额定电流	使用心得
可与IBM PC兼容 操作系统: Win Me/2000/XP/Vista/7	键盘、使用手册	5V	100mA	紧凑简洁的键盘, 典雅, 小巧又不失厚重扎实的外表的设计, USB HUB使您操作方便, 节省宝贵的桌面空间。

USB 英文88key 带轨迹球

1个起售

库存

RoHS



USB 1.1

CE

FCC

Delivery
交货期**特长** 带轨迹球英文88key键盘●迷你型设计, 小巧轻便。
●内建光学式轨迹球, 更适合工业用途。

1台起接受订购!

发货日期

1~3台 次日(当日)

4台~ 另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品

**即时报价** 询价请详参 0208Web
报价Email
报价FAX
报价Order
订货范例

型号

JP-505A

型号	单价折扣率			
	1~3台	4~9台	10~19台	20台以上
JP-505A	标准单价	9.5 折起	9.0 折起	另定

规格

键盘和按键	连接线	尺寸(mm)		按键寿命
内建光学式轨迹球 适合各种工业及专业用途	1.8M耐用连接线	315(长)×147(宽)×21(高)		10,000,000次
系统要求	产品包装内容	额定电压	额定电流	使用心得
可与IBM PC兼容 操作系统: Win Me/2000/XP/Vista/7	键盘、使用手册	5V	200mA	键鼠为一体, 解决了键鼠分离拖两条线的杂乱, 不占用空间 解决了键鼠分离因空间小无法方便操作的困扰