

# 新产品 铝合金面板

# 不锈钢面板

交货期缩短

39 取付板  
カバー  
パネル

39 面板  
取付板

■特长：可用于外装盖板等的铝合金制面板。 ■色 T尺寸，短交货期，价格便宜。 CAD数据文件名：39\_Cover\_Panels

■特长：可用于外装盖板等的不锈钢制面板。 CAD数据文件名：39\_Cover\_Panels

请按照选型步骤 ①~⑧ 选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②公称尺寸)	③A	④B	⑤T	⑥F	⑦G	⑧螺栓公称直径
PAAL	600	400	2.0			
PAAL4H	800	600	3.0	F700	G500	N6

请按照选型步骤 ①~⑧ 选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②公称尺寸)	③A	④B	⑤T	⑥F	⑦G	⑧螺栓公称直径
PASUS	600	400	1.0			
PASUS4H	800	600	1.0	F700	G500	N6

标准加工品

Type	M材质	S表面处理
PAAL	A5052	阳极氧化处理

标准型 PAAL

孔加工型 -4孔- 4H -6孔- 6H

④-螺栓公称直径选择  
N (通孔) P (锥孔)

⑥-螺栓公称直径选择  
N (通孔) P (锥孔)

①A ≥ B ②切断面、孔加工部未进行阳极氧化处理。

精度基准

T	1.0	1.5	2.0	3.0	5.0
●T尺寸公差	±0.06	±0.09	±0.09	±0.10	±0.12
●A·B尺寸公差	±1.0				

CAD 2D 3D RoHS

标准加工品

Type	M材质	精加工方法
PASUS	SUS304	单面#400研磨
PMSUS		单面镜面加工(#800研磨, 无磨痕)

标准型 PASUS PMSUS

孔加工型 -4孔- 4H -6孔- 6H

④-螺栓公称直径选择  
N (通孔) P (锥孔)

⑥-螺栓公称直径选择  
N (通孔) P (锥孔)

①A ≥ B


精度基准

T	1.0	1.5	2.0
●T尺寸公差	±0.10	±0.12	±0.17
●A·B尺寸公差	1000以下 ±0.5 大于1000的尺寸 ±1.0		

CAD 2D 3D RoHS


标准型

型式	指定单位1mm	选择	
①Type	③A	④B	
PAAL	50~1200	50~1000	⑤T
			1.0
			1.5
			2.0
			3.0
5.0			

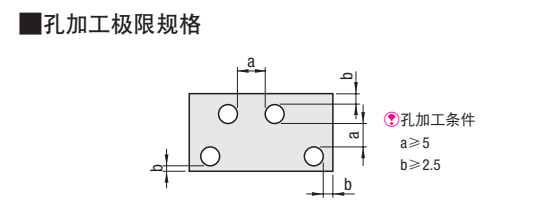

标准型

型式	指定单位1mm	选择	
①Type	③A	④B	
PASUS	50~1200	50~1000	⑤T
			1.0
			1.5
			2.0
PMSUS	50~800	50~800	1.0

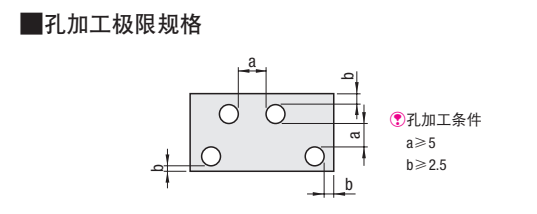

孔加工型

型式	指定单位1mm	选择	指定单位1mm	⑧螺栓公称直径选择				
①Type	②公称尺寸	③A	④B	⑥F	⑦G	N (通孔)	P (锥孔)	
PAAL	4H 6H	50~1200	50~1000	⑤T	9~991	3	-	
				1.0		9~1191 (4H型)	4	-
				1.5		9~595 (6H型)	5	3
				2.0		9~595 (6H型)	6	5
				3.0		9~595 (6H型)	8	8
5.0	9~595 (6H型)							

孔加工型

型式	指定单位1mm	选择	指定单位1mm	⑧螺栓公称直径选择				
①Type	②公称尺寸	③A	④B	⑥F	⑦G	N (通孔)	P (锥孔)	
PASUS	4H 6H	50~1200	50~1000	⑤T	9~991	3	-	
				1.0		9~1191 (4H型)	4	-
				1.5		9~595 (6H型)	5	3
PMSUS	4H 6H	50~800	50~800	⑤T	9~791	3	-	
				1.0		9~791 (4H型)	4	-
				2.0		9~395 (6H型)	5	3

孔加工详图

螺栓公称直径	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.5	6.5	8.5
d1	7.5	-	11.5	-	18.5
h	2	-	3	-	5

孔加工详细图

螺栓公称直径	3	4	5	6	8
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9
d1	7.5	-	-	-	-
h	2	-	-	-	-

Delivery 交货期

●色 T尺寸 5 天发货  
●色 T尺寸 11 天发货

数量分类 标准订购 特殊订购  
小单 大单  
数量 1~20 21~  
交货期 通常 另行报价

●超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法

24小时在线 Web报价 FAX报价

P.81 请致电: 021-6710-8701

Delivery 交货期

●PASUS 9 天发货  
●PMSUS 13 天发货

数量分类 标准订购 特殊订购  
小单 大单  
数量 1~20 21~  
交货期 通常 另行报价

●超过表中所示的数量时，请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法

24小时在线 Web报价 FAX报价

P.81 请致电: 021-6710-8701