

スチールパネル 钢板



复合面板 — 铝合金复合板 · 白板 —

39 取付板
カバー
パネル

39 面板
安装板

■特长：可用于外装盖板等的钢制面板。

CAD数据文件名：39_Cover_Panels

请按照选型步骤①~⑧选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例	型式(①Type · ②公称尺寸)	③A	④B	⑤T	⑥F	⑦G	⑧螺栓公称直径
	PAST	600	400	1.0			
	PAST4H	800	600	2.3	F700	G500	N6

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS

Type	M材质	S表面处理
PAST	SS400	镀锌

标准型 PAST

孔加工型

—4孔— 4H —6孔— 6H

④—螺栓公称直径选择
N(通孔) P(锥孔)

⑥—螺栓公称直径选择
N(通孔) P(锥孔)

④A ≥ B ④端面与孔加工部未进行电镀处理。

■精度基准


T	1.0	1.6	2.3
●T尺寸公差	±0.06	±0.08	±0.09

●A、B尺寸公差 1000以下 ±0.5
 超过1000的尺寸 ±1.0

■标准型

型式	指定单位1mm		选择
①Type	③A	④B	⑤T
PAST	50~1200	50~1000	1.0 1.6 2.3

■孔加工极限规格

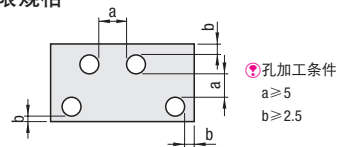

■孔加工型

型式	②公称尺寸	指定单位1mm		选择	指定单位1mm		⑧螺栓公称直径选择	
		③A	④B		⑥F	⑦G	N(通孔)	P(锥孔)
PAST	4H 6H	50~1200	50~1000	1.0	9~1191 (4H型)	9~991	3 4 5 6 8	—
				1.6				—
				2.3				4

孔加工详图

N (通孔)	P (锥孔)	螺栓公称直径	3	4	5	6	8
d	d ₁	d	3.5	4.5	5.5	6.5	8.5
d ₁	d	d	—	9.5	—	—	—
h	d	d	—	2.5	—	—	—

Delivery 9 天发货
交货期 上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。☎P.77

请询价 下述2种方法 ☎ P.81

Web报价 米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701

■特长：芯材材质为发泡树脂，因此重量比金属制面板轻。可用于外装盖板等的复合面板。

CAD数据文件名：39_Cover_Panels

请按照选型步骤①~⑧选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例	型式(①Type · ②公称尺寸)	③T	④A	⑤B	⑥F	⑦G	⑧孔径D
	HFPAL	3	600	400			
	HFPAL4H	3	800	600	700	500	D7

标准加工品

CAD 2D 3D

RoHS

型式	M材质		烤漆	使用环境温度	表面颜色
	芯材	表面材料			
HFPAL	黑色低发泡聚乙烯	A1100	—	0~130℃	银色
HFPALT	黑色低发泡聚乙烯	A1100	聚酯树脂类静电烤漆		象牙色
HFPSTW	白色低发泡聚乙烯	SPCC	白板用聚酯树脂类烤漆		白色
HFPSTB	黑色低发泡聚乙烯	A1100	黑色聚酯树脂类烤漆		黑色

④HFPSTW已变更为两面白色烤漆。

标准型

HFPAL (银色型)
HFPALT (制电级)
HFPSTW (白板型)
HFPSTB (黑色型)

孔加工型

—4孔— 4H —6孔— 6H

④—D ⑥—D

表面材料

芯材

截面详细图

④A ≥ B ④HFPALT的端面与孔加工部未进行制电处理。 ④A ≥ B


■精度基准

●T尺寸公差	±0.3
●A、B尺寸公差	±1.0

■标准型

型式	③T	指定单位1mm	
①Type		④A	⑤B
HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB	3	50~1800	50~900

■孔加工极限规格

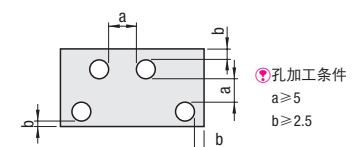

■孔加工型

型式	②公称尺寸	③T	指定单位1mm		指定单位1mm		选择
			④A	⑤B	⑥F	⑦G	
HFPAL HFPALT HFPSTW HFPSTB	4H 6H	3	50~1800	50~900	9~1791 (4H型)	9~891	3.5 4.5 5.5 7
					9~895 (6H型)		—

■特性值

项目	单位	HFPAL	HFPALT	HFPSTW	HFPSTB
表面密度	(kg/m ²)	2.6	3.5	4	2.6
艾佐德冲击强度	N · cm/cm ²	147			

■表面涂装性质

表面涂装性质	项目	条件	特性
表面涂装性质	耐酸性	5% HCl	无异常
	耐碱性	5% NaOH	无异常
	耐油性	挥发油 10天	无异常
	耐盐水喷雾性	5% NaCl 35℃ 1000小时	无异常
	耐湿性	湿度95% 温度50℃ 1000小时	无异常
	耐光性	室外曝露 3年	良好

Delivery 11 天发货
交货期 上海·广州发货

数量分类	标准订购 小单	特殊订购 大单
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

④超过表中标示的数量时，请在WOS中确认。☎P.77

请询价 下述2种方法 ☎ P.81

Web报价 米思米报价 百度一下
http://cn.misumi-ec.com/

Fax报价 | 021-6710-8687
不明之处，请致电：021-6710-8701