

配管マニホールド 配管用歧管

継手付ブラケット 带接头支架

■特长: 配管形状的歧管。

CAD数据文件名: 44_Manifolds

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②No.) - ③H (孔数) - ④P - ⑤S - ⑥Q

SUMH32A - 3 - P70 - S60 - Q70

SGMF32A - 4 - P70 - S60 - Q70

标准加工品

Type	材质	表面处理
SGM	SGP	镀锌
SGMF	SGP	镀锌
SUMH	SUS304TP	-
SUMHF	SUS304TP	-

硬钎焊(SGM) · 焊接(SGMF · SUMH · SUMHF)

螺纹部 JIS B0203 R(PT) (最高使用压力: 0.7MPa≈7kgf/cm²以下)

■P · S · Q固定型

型式	①Type	②No.	③H (孔数选择)	d1 Rc (PT)	d2 R (PT)	D	d		P	S · Q
SGM SUMH	15A	2	2	1/8	1/2	21.7	16.1	16.1	35	35
	20A	3	3	1/4	3/4	27.2	21.6	21.4	35	35
	25A	4	4	3/8	1	34.0	27.6	27.2	40	40
	32A	5	5	1/2	1 1/4	42.7	35.7	35.5	50	50
	40A	6	6	3/4	1 1/2	48.6	41.6	41.2	60	60

■使用条件
水 · 空气

■V · T尺寸

d1 Rc (PT)	V	T
1(1/8)	15	19
2(1/4)	20	25
3(3/8)	25	29
4(1/2)	30	37
6(3/4)	35	42

■P · S · Q指定型

型式	①Type	②No.	③H (孔数选择)	④P · ⑤S · ⑥Q 指定单位1mm	d1 Rc (PT)	d2 R (PT)	D	d	
SGMF SUMHF	15A	2	2	35~150	1/8	1/2	21.7	16.1	16.1
	20A	3	3		1/4	3/4	27.2	21.6	21.4
	25A	4	4	40~150	3/8	1	34.0	27.6	27.2
	32A	5	5		1/2	1 1/4	42.7	35.7	35.5
	40A	6	6	3/4	1 1/2	48.6	41.6	41.2	

Delivery 交货期

● P · S · Q固定型 ● P · S · Q指定型


11 天发货 13 天发货

上海 · 广州发货 上海 · 广州发货



数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~10	11~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

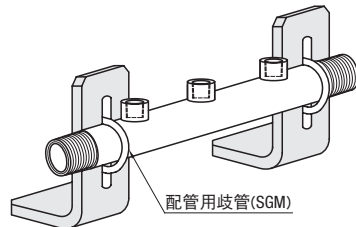

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 米思米报价 百度一下 <http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

CAD数据文件名: 44_Manifolds

■特长: 焊接接头的支架型歧管。

请按照选型步骤①~⑥选择型式和参数后进行订购。

Order 订货范例

型式 (①Type · ②No.) - ③H - ④Y - ⑤B

TGLB3 - 2 - Y60 - B40

标准加工品

Type	材质		表面处理	最高使用压力
TGLB	SPCC	S25C	铬酸盐光泽处理	1MPa≈10kgf/cm ² 以下
TGLBS	SUS304D	SUS304	-	

螺纹部 JIS B0203 R(PT)

型式	①Type	②No.	插孔数 ③H	④Y	⑤B	Rc (PT)	P	S	D		W		t
									TGLB	TGLBS	TGLB	TGLBS	
TGLB TGLBS	1	1	1	40	30	1/8	30	20	19	15	22	23	SPCC 2.3 SUS304D 2.0
	2	2	2	50	30	1/4	40	25	22	19	25	29	
	3	3	3	60	40	3/8	40	25	28	22	28	30	

Delivery 交货期

13 天发货

上海 · 广州发货



数量分类	标准订购	特殊订购
数量	1~20	21~
交货期	通常	另行报价

超过表中标示的数量时, 请在WOS中确认。 P.77

请询价 下述2种方法 P.81

Web报价 米思米报价 百度一下 <http://cn.misumi-ec.com/>

Fax报价 | 021-6710-8687

不明之处, 请致电: 021-6710-8701

