

RoHS



YME30C-S1C3NAN-R



YME30C-S3C3YAN-R

 2D CAD
可从网页下载

IP40

IP65

CE

CCC

Delivery
交货期
特长 $\phi 30$ 无LED急停按钮

- 除常用的红色外, 还备有黄色和绿色产品。
- 根据使用场所, 可选择IP40或IP65防护等级产品。
- 分离型触头, 使用方便。

1个起接受订购!

发货日期

| | |
|------|--------|
| 1~5个 | 次日(当日) |
| 6个~ | 另定 |

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品


即时报价 询价请详参
▶ 0208
Web
报价Email
报价FAX
报价Order
订货范例

型号

YME30C-S1C3NAN-R

单价

单价折扣率

1~9个

10~19个

20~29个

30个以上

标准单价

8.0
折起7.5
折起

另定

规格表


| 型号 | 颜色 | 安装孔尺寸 | 操作部尺寸 | 触点构成 | 操作方式 | 箭头颜色 | 触头结构 | 接线方式 | 防护等级 | | |
|------------------|-----|-----------|-----------|--------|--------------|------|------|------|------|--------------|------|
| YME30C-S1C3NAN-R | R 红 | $\phi 30$ | $\phi 40$ | 1NO | 按下锁定 右旋复位 | - | 分离 | 螺丝固定 | IP65 | | |
| YME30C-S3C3NAN-R | | | | 1NO1NC | | | | | | | |
| YME30C-S6C3NAN-R | | | | 2NC | | | | | | | |
| YME30C-S3C3YAN-R | R 红 | | | 1NO1NC | | 白 | | | | M3.5 螺钉端子 | IP40 |
| YME30C-S3C3YAN-G | G 绿 | | | | | | | | | | |
| YME30C-S3C3YAN-Y | Y 黄 | | | | | | | | | | |

详细规格

| 型号 | 额定绝缘电压 | 约定发热电流 | 使用环境 | 抗震动 | 使用类别 | 额定工作电压 | 额定工作电流 | 耐久性(万次以上) | | |
|--|--------|--------|--|-----------------------------|--------------------|--------|--------|-----------|----|-----------------------------------|
| | | | | | | | | 机械 | 电气 | 操作环境 |
| YME30C-S1C3NAN-R YME30C-S3C3NAN-R YME30C-S6C3NAN-R | AC600V | 10A | $-25^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ | 10~2000Hz · 1mm · 15g | AC-15 DC-13 | 220V | 6A | 30 | 60 | 操作频率 1200次/h(电气) 120次/h(机械) |
| 380V | | | | | | 4A | 30 | 60 | | |
| 110V | | | | | | 1A | 30 | 25 | | |
| YME30C-S3C3YAN-R YME30C-S3C3YAN-G YME30C-S3C3YAN-Y | AC660V | 10A | $-25^{\circ}\text{C}\sim+55^{\circ}\text{C}$ | 50Hz · 1mm · 10g | AC-15 DC-13 | 380V | 1.8A | 20 | 5 | 操作力 800~2200gf |
| 220V | | | | | | 3A | 20 | 5 | | |
| 110V | | | | | | 1.1A | 20 | 5 | | |
| | | | | | | 24V | 4A | 20 | 5 | |

■分离方法

*以YME22C-S3CC5NBN-R产品为例

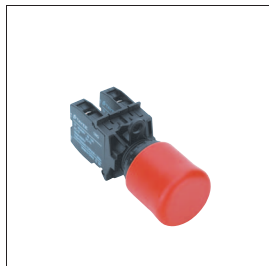

需拆卸的急停按钮



用螺丝刀上翘起



钮头顺利分离

